


Spínač časový

Kód produktu 2CSM222471R1000

Typové číslo AD1NO-15m

Varianta elektromechanický

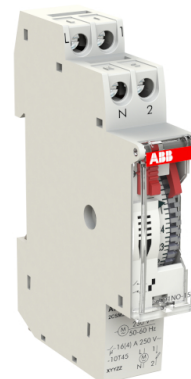

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada AD1NO-15m

Časový rozsah: 0,05 s - 15 min.

Počet modulů: 1

Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A

Kontakt: 1 NO, beznapěťový

Napájecí napětí: 230 V

Jmenovitá frekvence: 50 - 60 Hz

Verze: denní

Rezerva chodu: ne

Teplota okolí: -10 °C až +50 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 1,5 - 4 mm²

Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 18 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Digitální	2CSM222511R1000
Elektromechanický	1SVR500020R1100
Elektromechanický	1SVR500100R0000
Elektromechanický	1SVR500110R0000
Elektromechanický	1SVR500211R0100
Elektromechanický	1SVR500160R0000
Digitální	2CSM222521R1000
Digitální	2CSM222501R1000
Digitální	2CSM222491R1000
Digitální	2CSM221201R1000
Elektromechanický	1SVR500020R0000
Digitální	2CSM222531R1000