


Člen akční stmívací pro LED s konstantní charakteristikou, vestavný

Kód produktu 2CKA006151A0254

Typové číslo 6155/30-500

Varianta 10 A (4x 2,5 A)

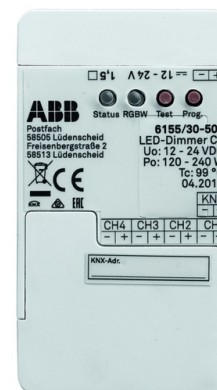

POPIS

1 - 4násobný stmívací akční člen pro LED pásy s konstantní charakteristikou.

Pro ovládání 2 x 2 výstupů teple/studeně bílých LED pásků.

Pro ovládání 3 výstupů RGB LED pásků.

Pro ovládání 4 výstupů RGBW LED pásků.

Výstupy je možné slučovat.

Umožňuje provoz v master/slave režimu.

Připojení ke sběrnici KNX sběrníkovou svorkovnicí.

Jmeovité napětí: 12 - 24 V DC

Výstupní napětí: 12 - 24 V DC (konstantní)

Frekvence: 600 Hz / PWM

Výstupy: 4 stmívatelné stejnosměrné

Jmenovitý proud: 10 A (4 x 2,5 A)

Jmenovitý výkon: 240 W


Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š x h): 33 x 53 x 95 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------

 4 A (4x 1 A)	2CKA006151A0256
--	-----------------