


# Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559H-A06940 03

**Design** Levit®

**Řazení** 6 (1)

**Varianta** bílá / bílá

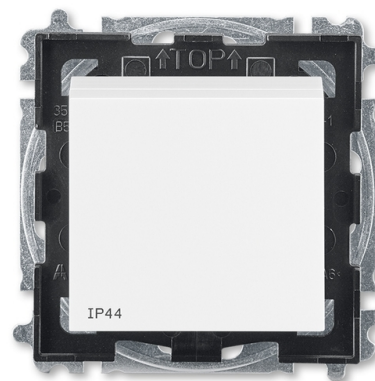

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).  
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44



10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 macchiato / bílá	3559H-A06940 18
 bílá / kouřová černá	3559H-A06940 62