


Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02557 03

Design Levit®

Řazení 2P+PE

Varianta bílá

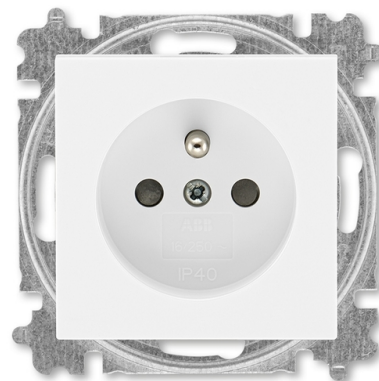

POPIS

V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

IP 40



16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 šedá	5519H-A02557 16
 macchiato	5519H-A02557 18