


DS204 M AC-C20/0,03 kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR274001R1204
Typové číslo DS204 M AC-C20/0,03
Varianta Char. C 20A, typ AC 30mA

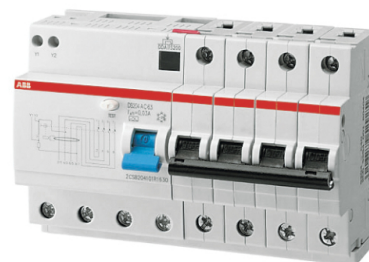

POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 6

Charakteristika jističe: C

Jmenovitý proud: 20 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Typ chrániče: AC

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

Pro více informací:

DS204 M AC-C20/0.03 | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Char. B 10A, Typ AC 30mA	2CSR274001R1105
	Char. B 16A, Typ AC 30mA	2CSR274001R1165
	Char. B 20A, Typ AC 30mA	2CSR274001R1205
	Char. C 10A, Typ AC 30mA	2CSR274001R1104
	Char. C 16A, Typ AC 30mA	2CSR274001R1164