


DS204 A-B10/0,03 kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR254101R1105

Typové číslo DS204 A-B10/0,03

Varianta Char. B 10A, typ A 30mA

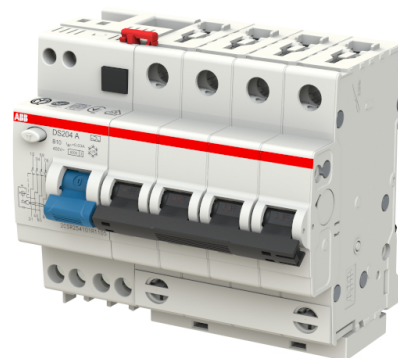

POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 6

Charakteristika jističe: B

Jmenovitý proud: 10 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Provedení chrániče: Napěťově nezávislý

Typ chrániče: A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Char. B 16A, Typ A 30mA	2CSR254101R1165
 Char. B 20A, Typ A 30mA	2CSR254101R1205
 Char. C 10A, Typ A 30mA	2CSR254101R1104
 Char. C 16A, Typ A 30mA	2CSR254101R1164
 Char. C 20A, Typ A 30mA	2CSR254101R1204

Pro více informací:

DS204 A-B10/0.03 | ABB