


DS204 AC-B10/0,03 kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR254001R1105
Typové číslo DS204 AC-B10/0,03
Varianta Char. B 10A, typ AC 30mA

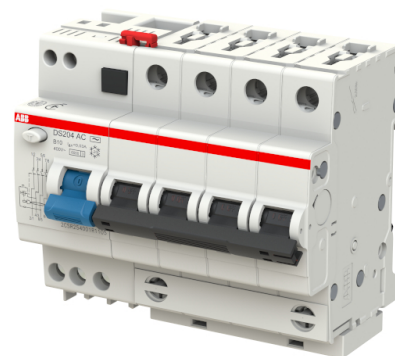

POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 6

Charakteristika jističe: B

Jmenovitý proud: 10 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Provedení chrániče: Napěťově nezávislý

Typ chrániče: AC

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

Pro více informací: DS204 AC-B10/0.03 | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Char. B 16A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1165
 Char. B 20A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1205
 Char. B 25A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1255
 Char. B 32A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1325
 Char. C 10A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1104
 Char. C 16A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1164
 Char. C 20A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1204