


DS204 AC-B20/0,03 kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR254001R1205

Typové číslo DS204 AC-B20/0,03

Varianta Char. B 20A, typ AC 30mA

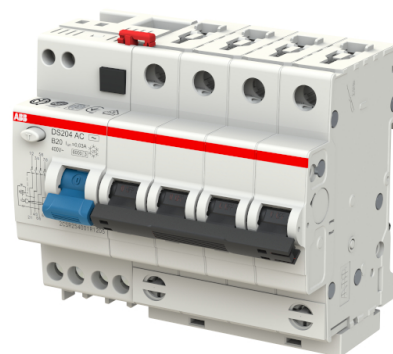

POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 6

Charakteristika jističe: B

Jmenovitý proud: 20 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Provedení chrániče: Napěťově nezávislý

Typ chrániče: AC

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Char. B 10A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1105
	Char. B 16A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1165
	Char. B 25A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1255
	Char. B 32A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1325
	Char. C 10A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1104
	Char. C 16A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1164
	Char. C 20A, Typ AC 30mA	2CSR254001R1204

Pro více informací:

DS204 AC-B20/0.03 | ABB