


DS301C C16 A30

kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR255163R1164

Typové číslo DS301C C16 A30

Varianta Char. C 16A, typ A 30mA

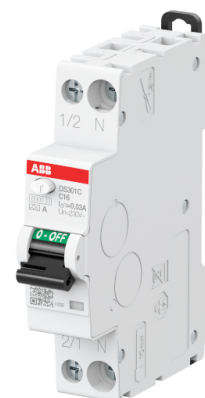

POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS301C představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobová řada s šířkou jednoho modulu tak představuje optimální řešení nedostatku instalačního místa.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50 Hz

Počet pólů: 1P+N

Šířka v počtu modulů: 1

Charakteristika jističe: C

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Provedení chrániče: Napěťově nezávislý

Typ chrániče: A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Indikátor zemní poruchy: ANO

Maximální průřez vodičů: 16 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 1,2 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Char. B 6A, Typ A 30mA	2CSR255163R1065
 Char. B 10A, Typ A 30mA	2CSR255163R1105
 Char. B 13A, Typ A 30mA	2CSR255163R1135
 Char. B 16A, Typ A 30mA	2CSR255163R1165
 Char. B 20A, Typ A 30mA	2CSR255163R1205
 Char. C 6A, Typ A 30mA	2CSR255163R1064
 Char. C 10A, Typ A 30mA	2CSR255163R1104
Char. C 13A, Typ A 30mA	2CSR255163R1134
Char. C 20A, Typ A 30mA	2CSR255163R1204

Pro více informací:

DS301C C20 A30 | ABB