


F204 A-25/0,03 proudový chránič

Kód produktu 2CSF204101R1250

Typové číslo F204 A-25/0,03

Varianta 25A, typ A 30mA

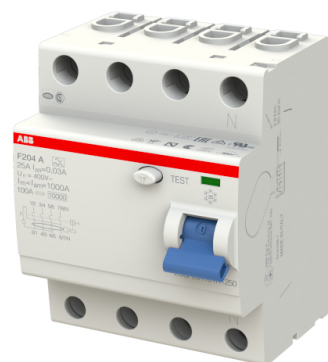

POPIS

Proudové chrániče řady F200 představují optimální řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům. Tato výroková řada umožňuje použití příslušenství a má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 4

Typ chrániče: A

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Úťahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací:

F204 A-25/0.03 | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 40A, Typ A 30mA	2CSF204101R1400
 63A, Typ A 30mA	2CSF204101R1630