


F204 AC-25/0,03 proudový chránič

Kód produktu 2CSF204001R1250

Typové číslo F204 AC-25/0,03

Varianta 25A, typ AC 30mA

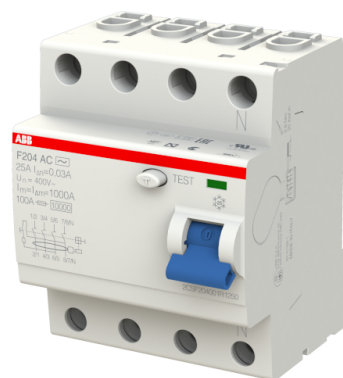

POPIS

Proudové chrániče řady F200 představují optimální řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům. Tato výroková řada umožňuje použití příslušenství a má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 4

Typ chrániče: AC

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Úťahovací moment svorek: 2,8 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 40A, Typ AC 30mA	2CSF204001R1400
 63A, Typ AC 30mA	2CSF204001R1630
 25A, Typ AC 300mA	2CSF204001R3250
 40A, Typ AC 300mA	2CSF204001R3400
 63A, Typ AC 300mA	2CSF204001R3630

Pro více informací:

F204 AC-25/0.03 | ABB