

ABB-Welcome Midi
Vizualizace venkovní stanice

1x



Rozměry krytů a otvorů pro instalační krabice:
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/V-kryty_krabice_strisky_moduly_Welcome_Midi_platform_135_v1.3.pdf

ABB-Welcome Midi
Možné kombinace vnitřních stanic

32x



nebo



Editace jmenovek bez nutnosti demontáže krytu – šablona v excelu zde:
<https://nizke-napeti.cz.abb.com/otazky-a-odpovedi-jak-editovat-a-tisknout-jmenovy-k-19394?q=otazky-a-odpovedi-jak-editovat-a-tisknout-jmenovy-k-19394>

ABB-Welcome Midi


Ovládání vchodových dveří audiotelefonem resp. videotelefonem




Odemknutí vchodu

Příjem hovoru


8.NP

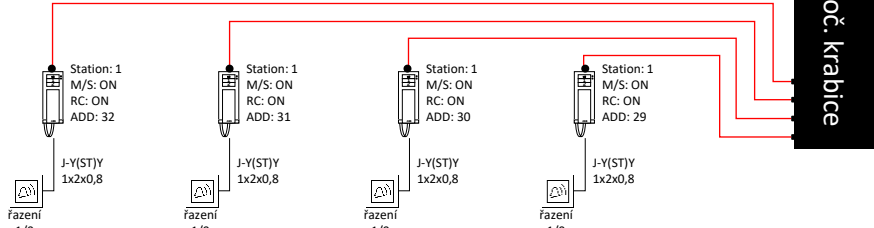


7.NP

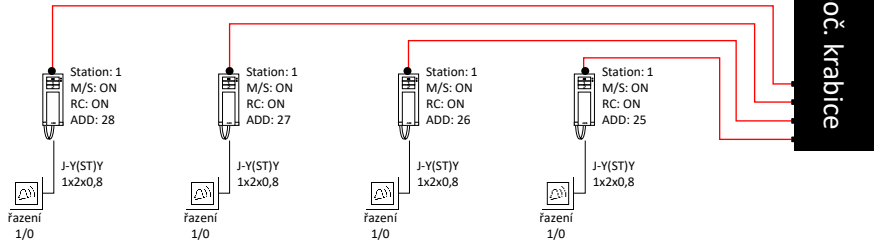


6.NP

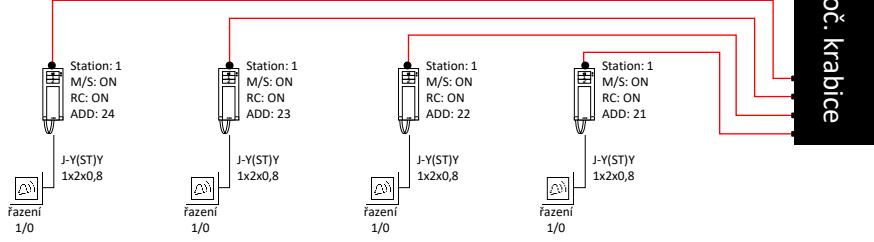


5.NP

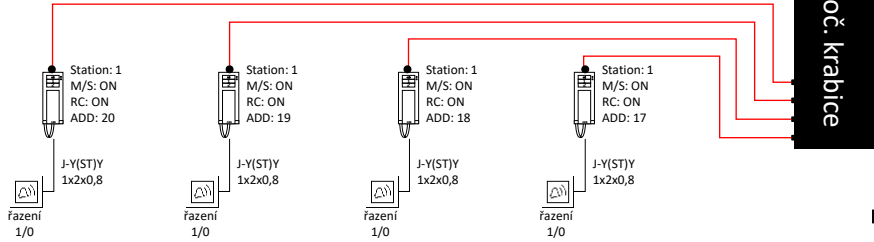


4.NP

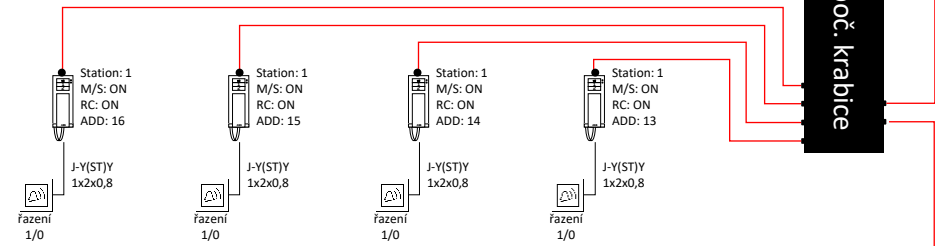


3.NP

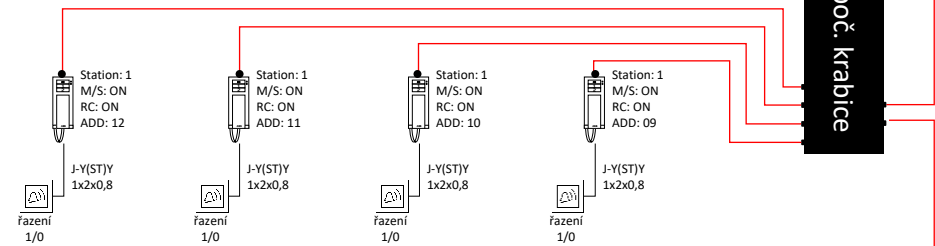


2.NP

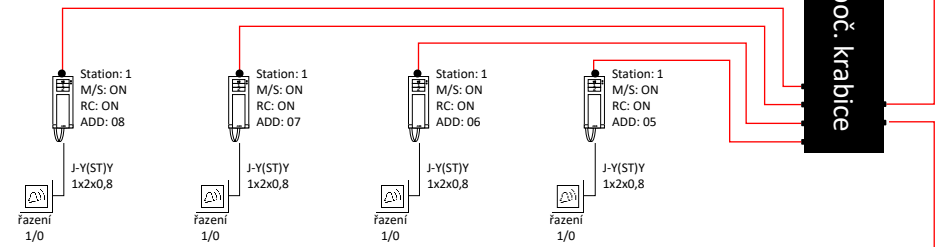

1.NP

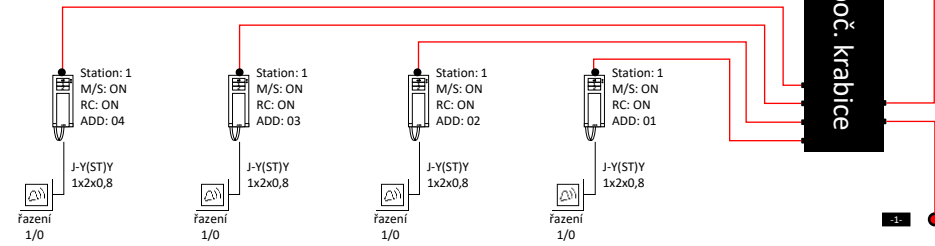

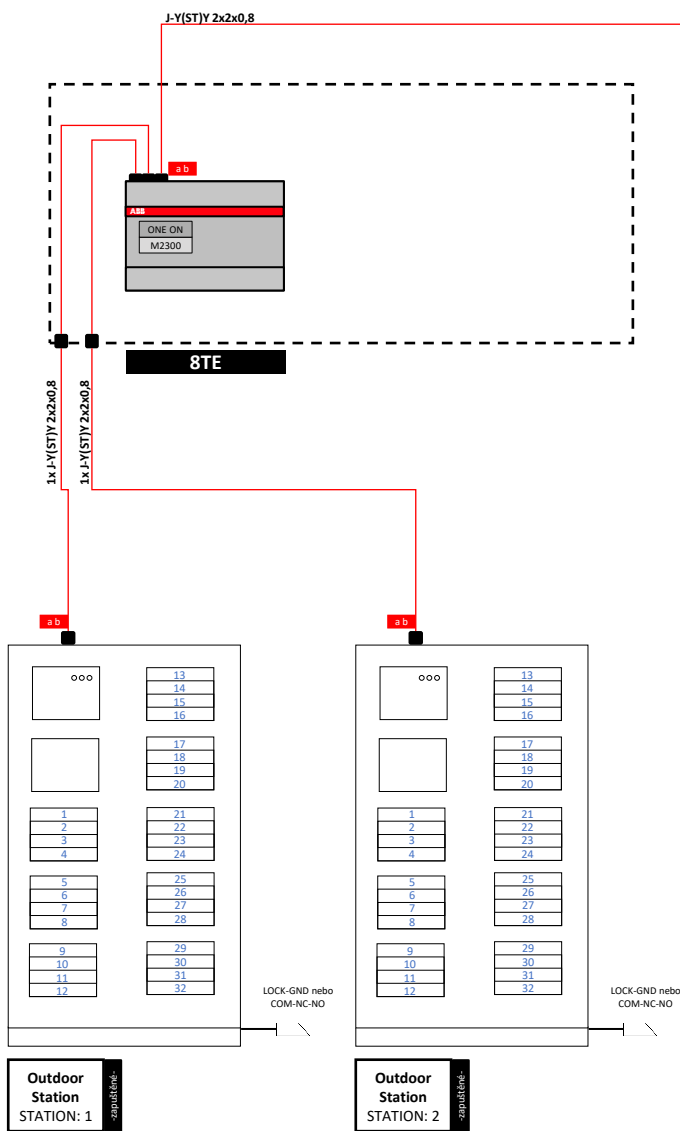

Σ délky kabelů = 1 řídicí
jednotka M2300-02
max. 800 m

Max. vzdálenost od
řídicí jednotky M2300-
02 k nejvzdálenější
vnitřní stanici = max.
100 m

Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu

Address
(Station)



TT S/D MODE

Nastavení venkovního tabla (Station 2) – nastavení na hlasovém modulu

Address
(Station)

TT S/D MODE

ABB-Welcome Midi

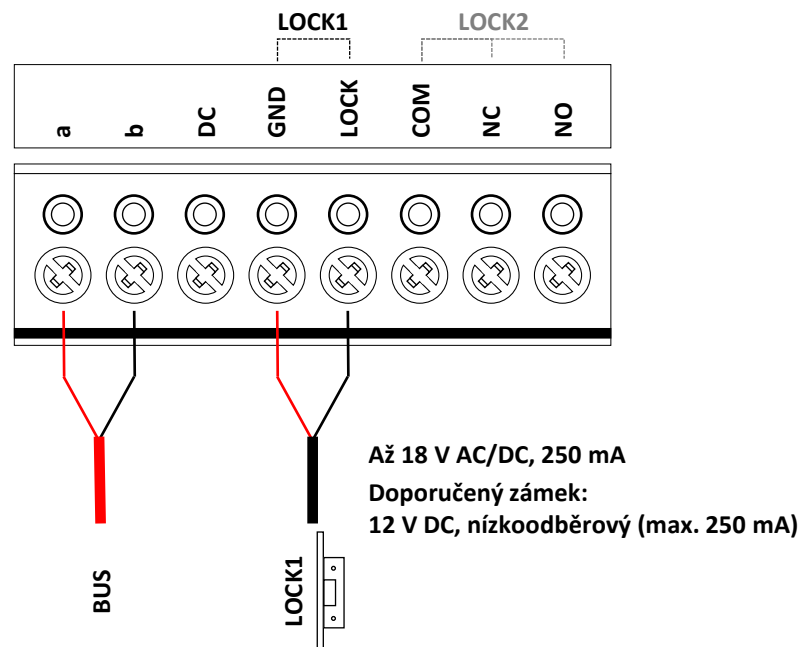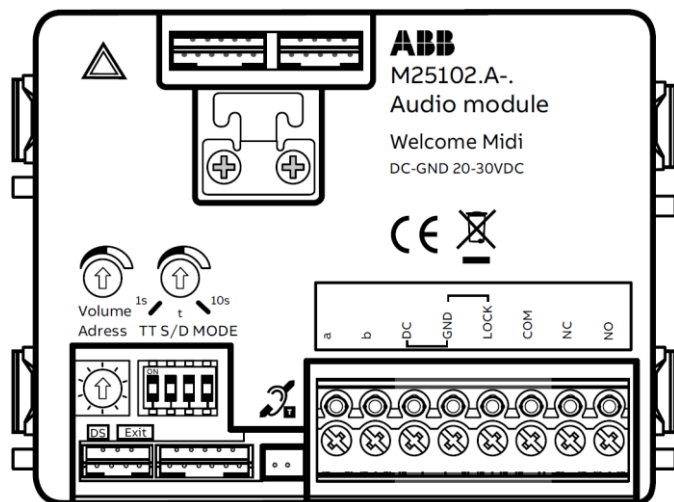



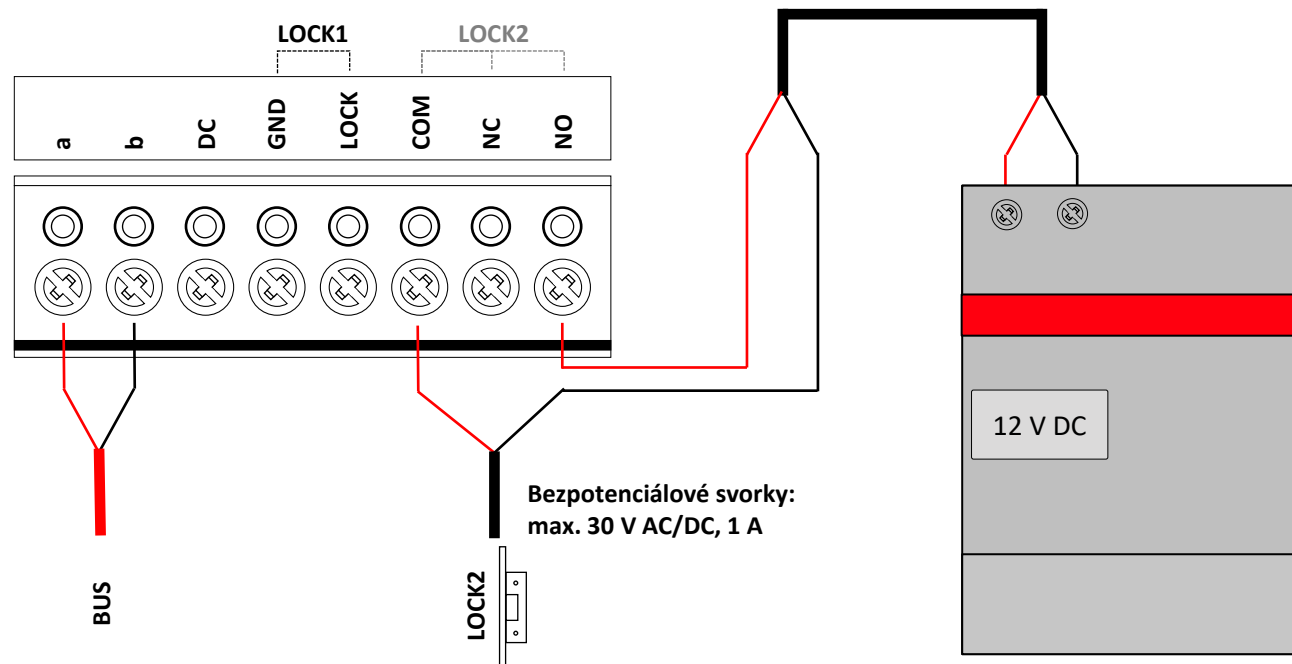


ABB-Welcome Midi
Hlasový modul – zapojení s externím napájením LOCK2

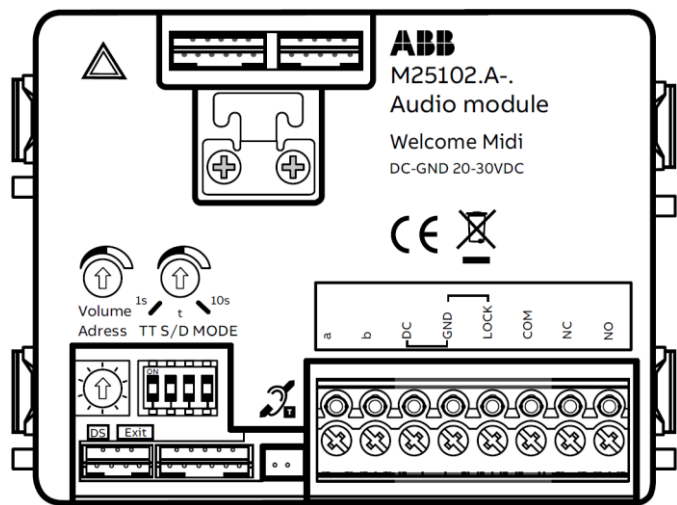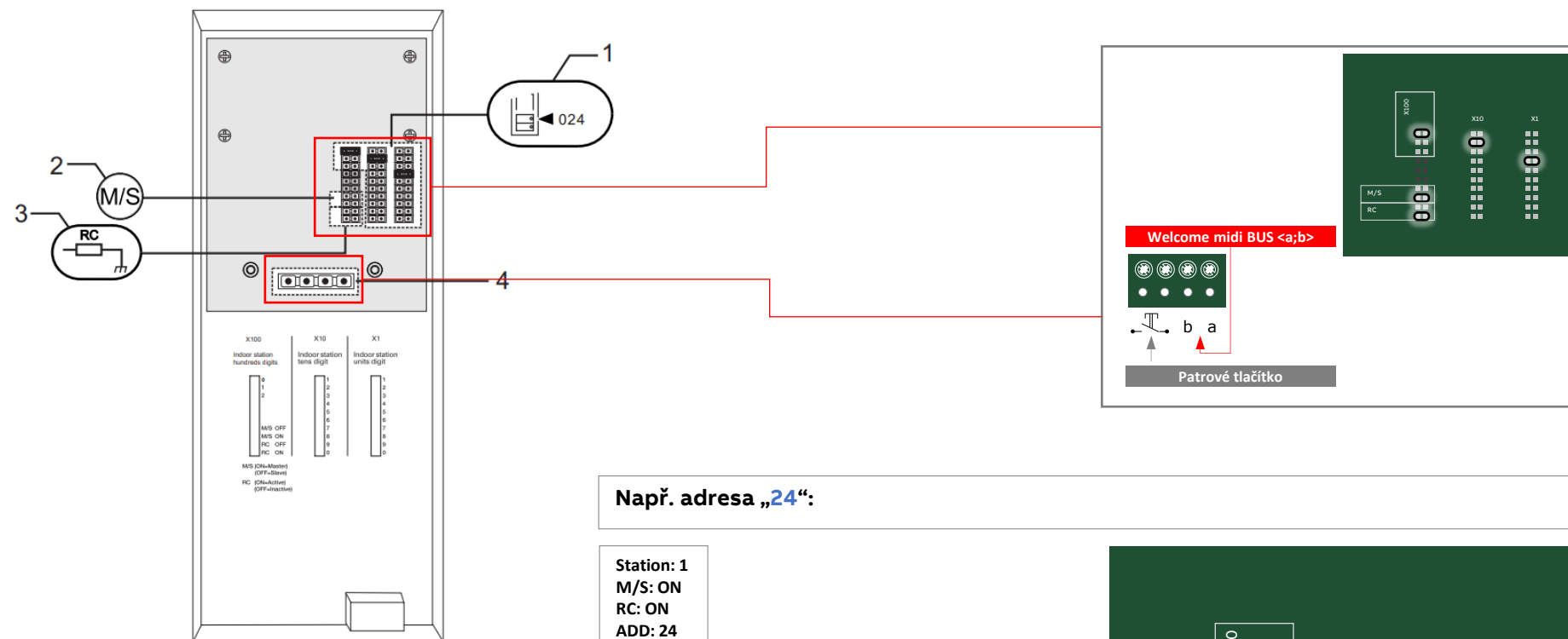

Např. adresa „24“:


Station: 1
M/S: ON
RC: ON
ADD: 24

Station: Z továrny nastavena adresa 1 (výchozí venkovní stanice, mění se přes tlačítko s klíčkem)

M/S: ON (Master)

RC: ON (Zakončovací odpor)

ADD: 24 (Adresa vnitřní stanice)

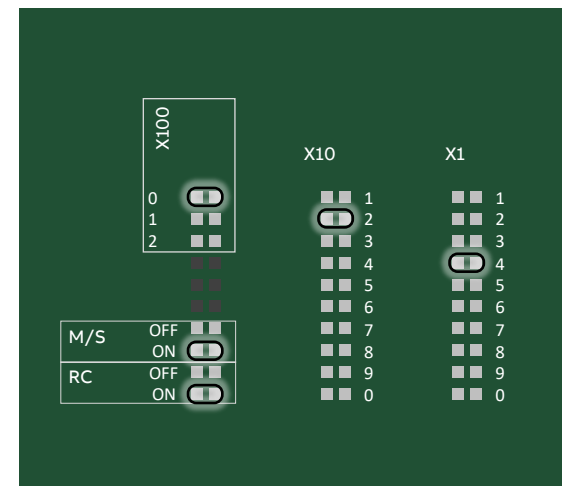

CZ návod (karta dokumenty):
<https://nizke-napeti.cz.abb.com/telefon-domovni-se-sluchatkem-17910/telefon-domovni-se-sluchatkem-2tma210050w0001>

ABB-Welcome Midi
Sluchátkový telefon – nastavení adresy