


**ABB-Welcome Midi**  
Vizualizace venkovní stanice

1x

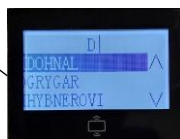

Výběr účastníků v jmenném abecedně seřazeném rolovacím 3-řádkovém menu nebo též přímou volbou „adresou“ účastníka.

**Jednoduchá správa čipů přes admin čip:**



Videoukázka zde:

<https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/domovni%C3%AD-telefony/pristupove-cipy>



**Rozměry krytů a otvorů pro instalační krabice:**

[https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/V-kryty\\_krabice\\_strisky\\_moduly\\_Welcome\\_Midi\\_platform\\_135\\_v1.3.pdf](https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/V-kryty_krabice_strisky_moduly_Welcome_Midi_platform_135_v1.3.pdf)



**ABB-Welcome Midi**  
Možné kombinace vnitřních stanic

80x



nebo



nebo

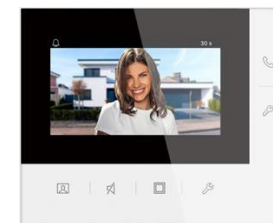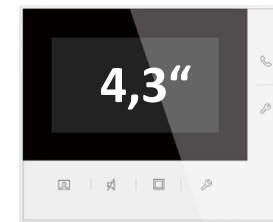

nebo

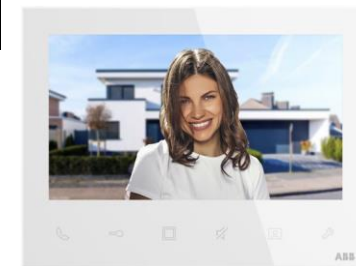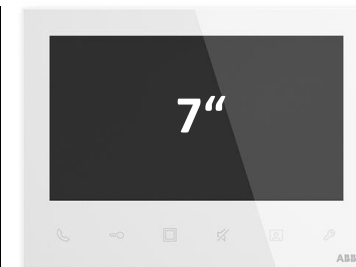

**Editace jmenovek bez nutnosti demontáže krytu – šablona v excelu zde:**

<https://nizke-napeti.cz.abb.com/otazky-a-odpovedi-jak-editovat-a-tisknout-jmenovy-k-19394?q=otazky-a-odpovedi-jak-editovat-a-tisknout-jmenovy-k-19394>


**ABB-Welcome Midi**

Ovládání vchodových dveří audiotelefonem resp. videotelefonem














**Odemknutí vchodu**

**Příjem hovoru**

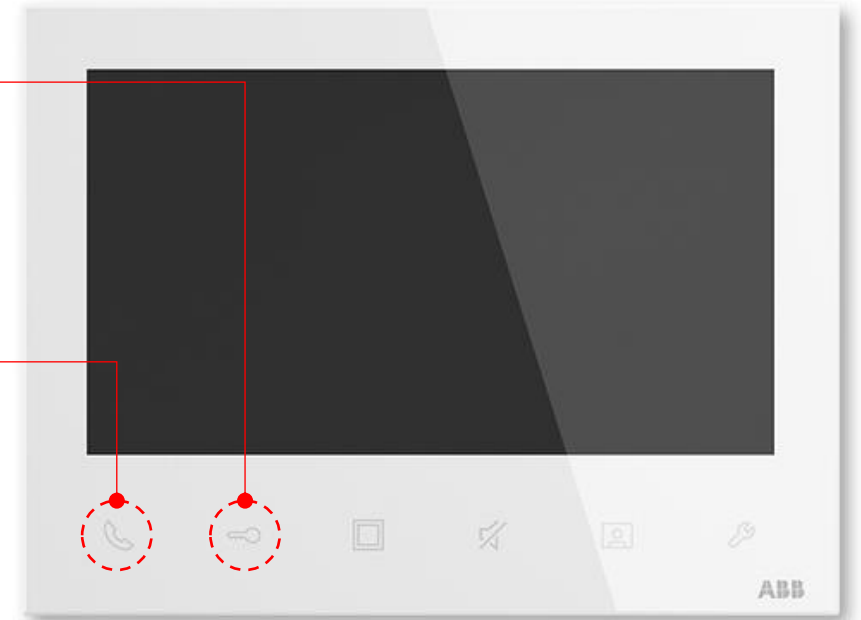



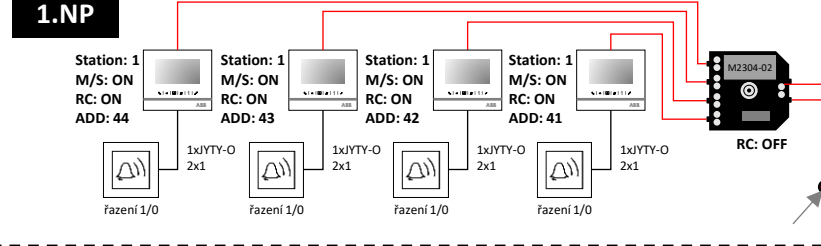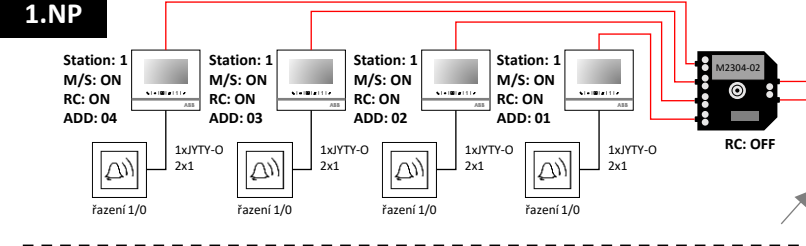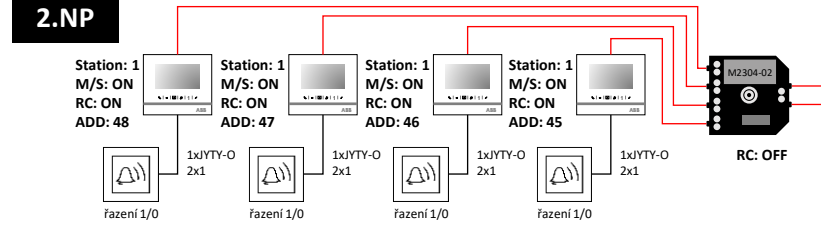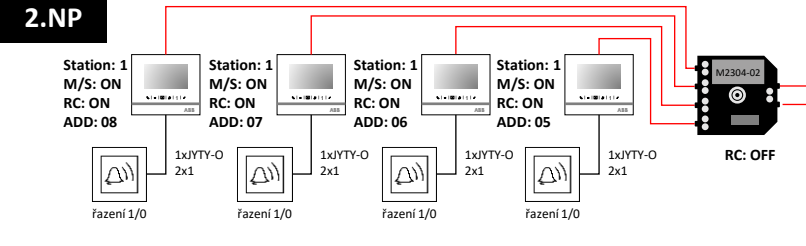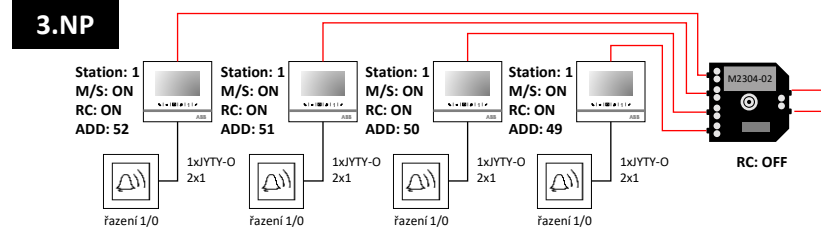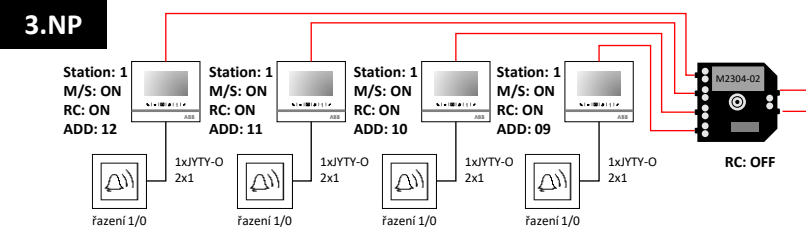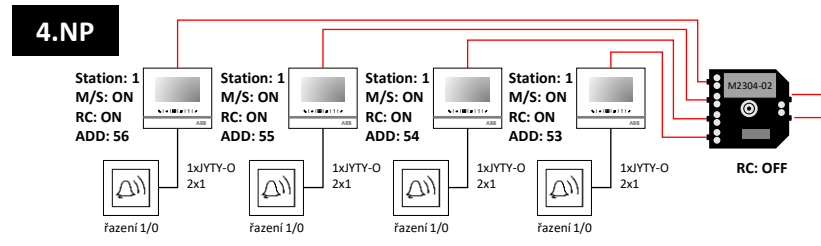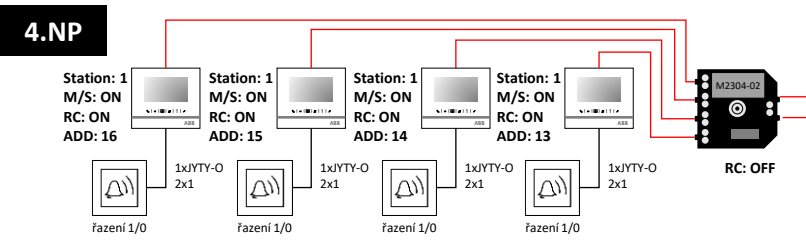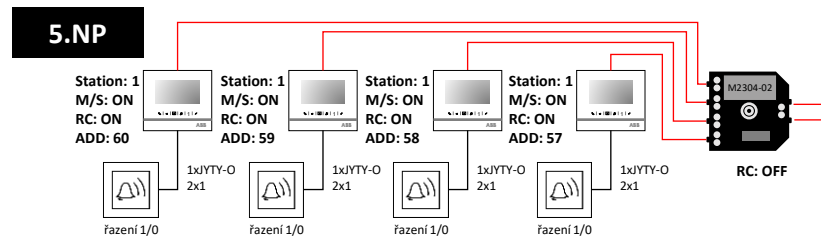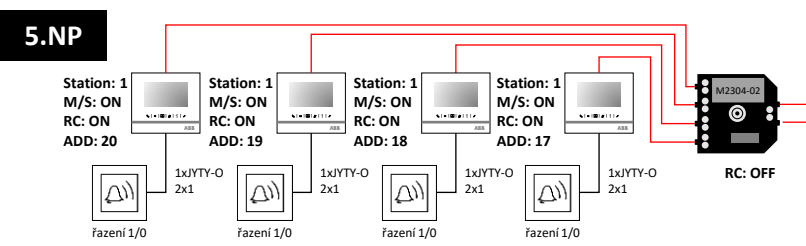

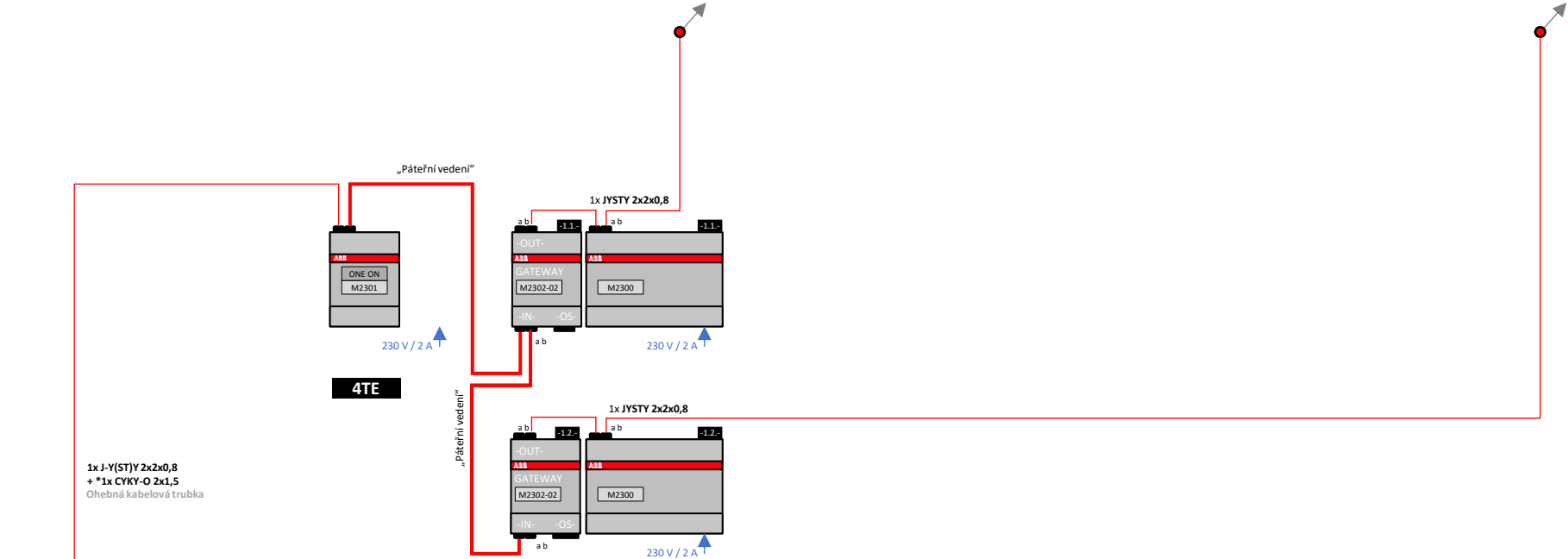

**-1.1-**

Gateway mode: Additional power supply mode  
 Gateway mode: Pomocné napájení  
 1-OFF; 2-ON; 3-ON  
 4-RC: OFF  
 ADD: 00

**-1.2-**

Gateway mode: Additional power supply mode  
 Gateway mode: Pomocné napájení  
 1-OFF; 2-ON; 3-ON  
 4-RC: ON  
 ADD: 00

Σ délky kabelů = 1 řídicí jednotka M2300-02  
 max. 800 m

Max. vzdálenost od řídicí jednotky M2300-02 k nejvzdálenější vnitřní stanici = max. 100 m



**Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu**



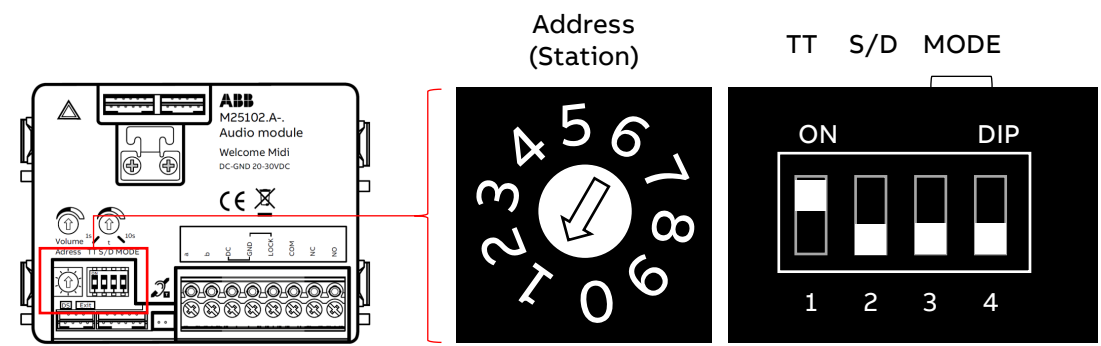


ABB-Welcome Midi


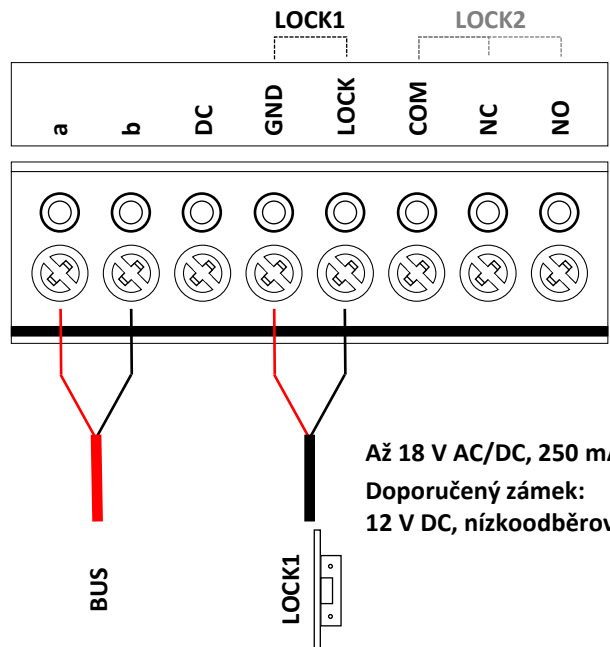
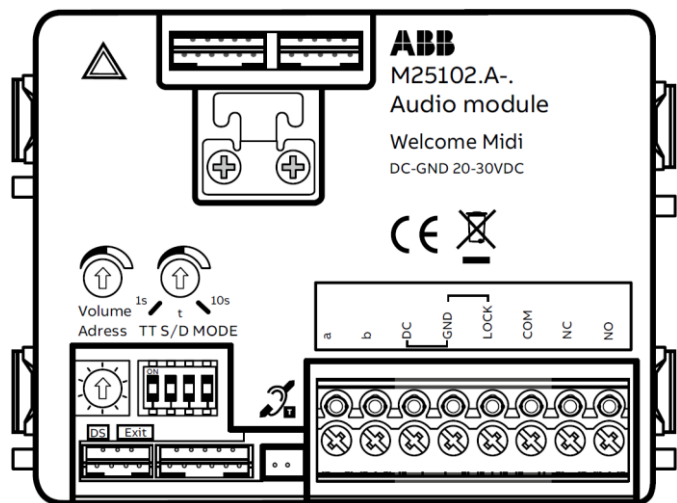


Až 18 V AC/DC, 250 mA  
 Doporučený zámeček:  
 12 V DC, nízkoodběrový (max. 250 mA)



**Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu**

Address  
(Station)


TT S/D MODE

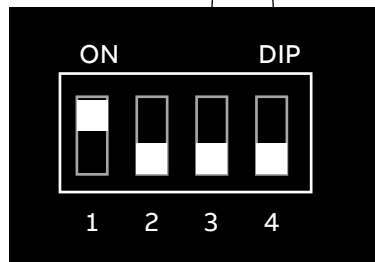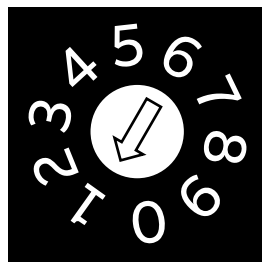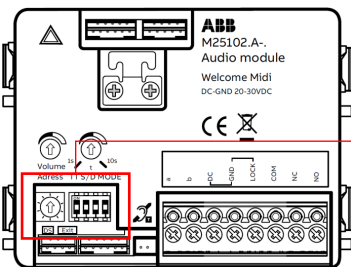


**ABB-Welcome Midi**  
 Hlasový modul – klasické zapojení

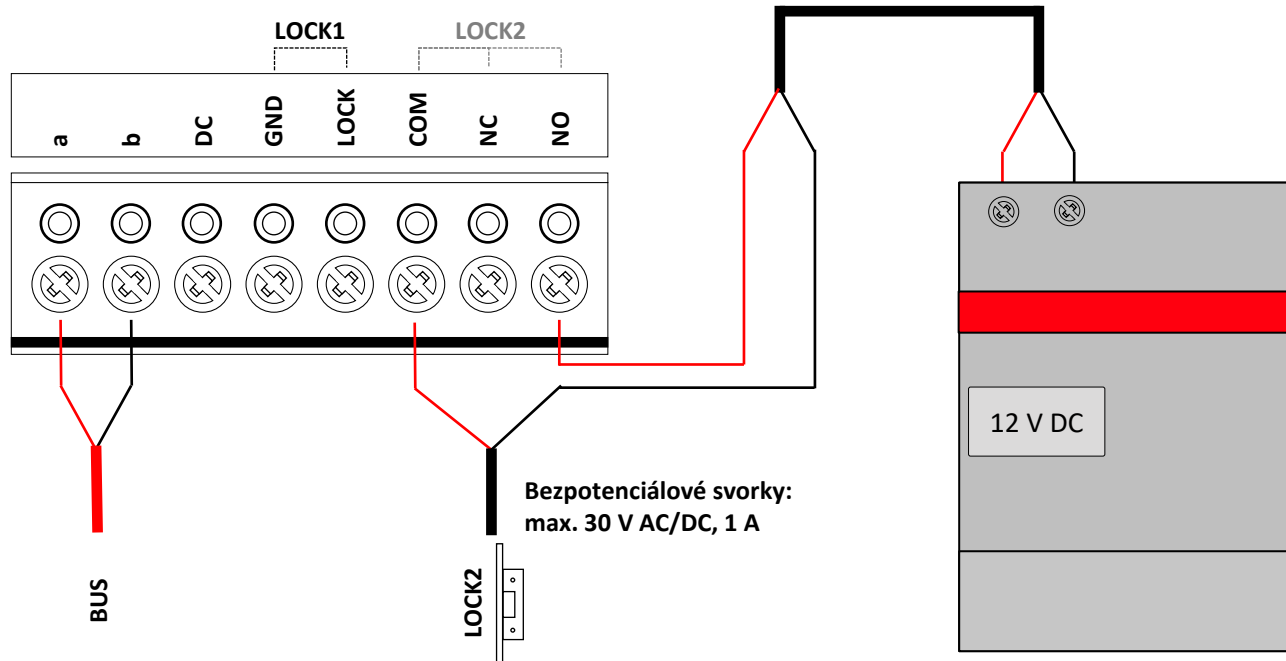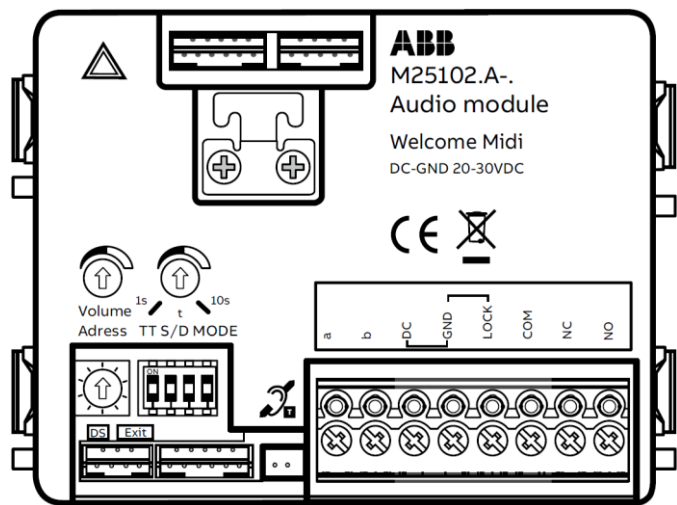

**Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu**

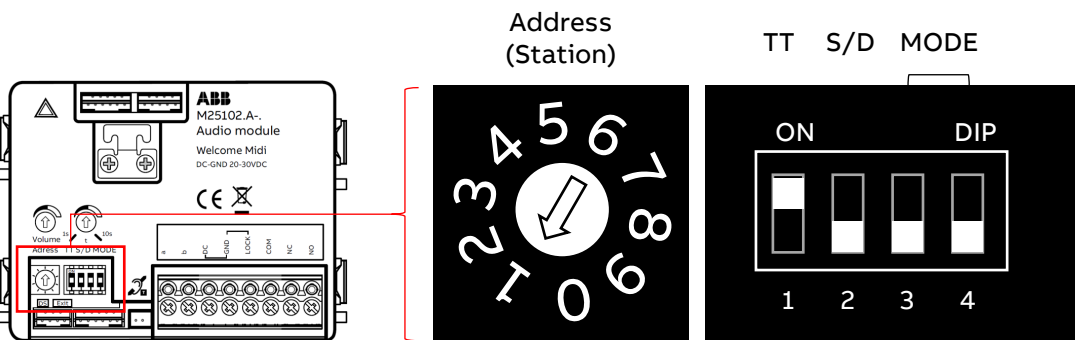


**ABB-Welcome Midi**  
Hlasový modul – zapojení s externím napájením LOCK2

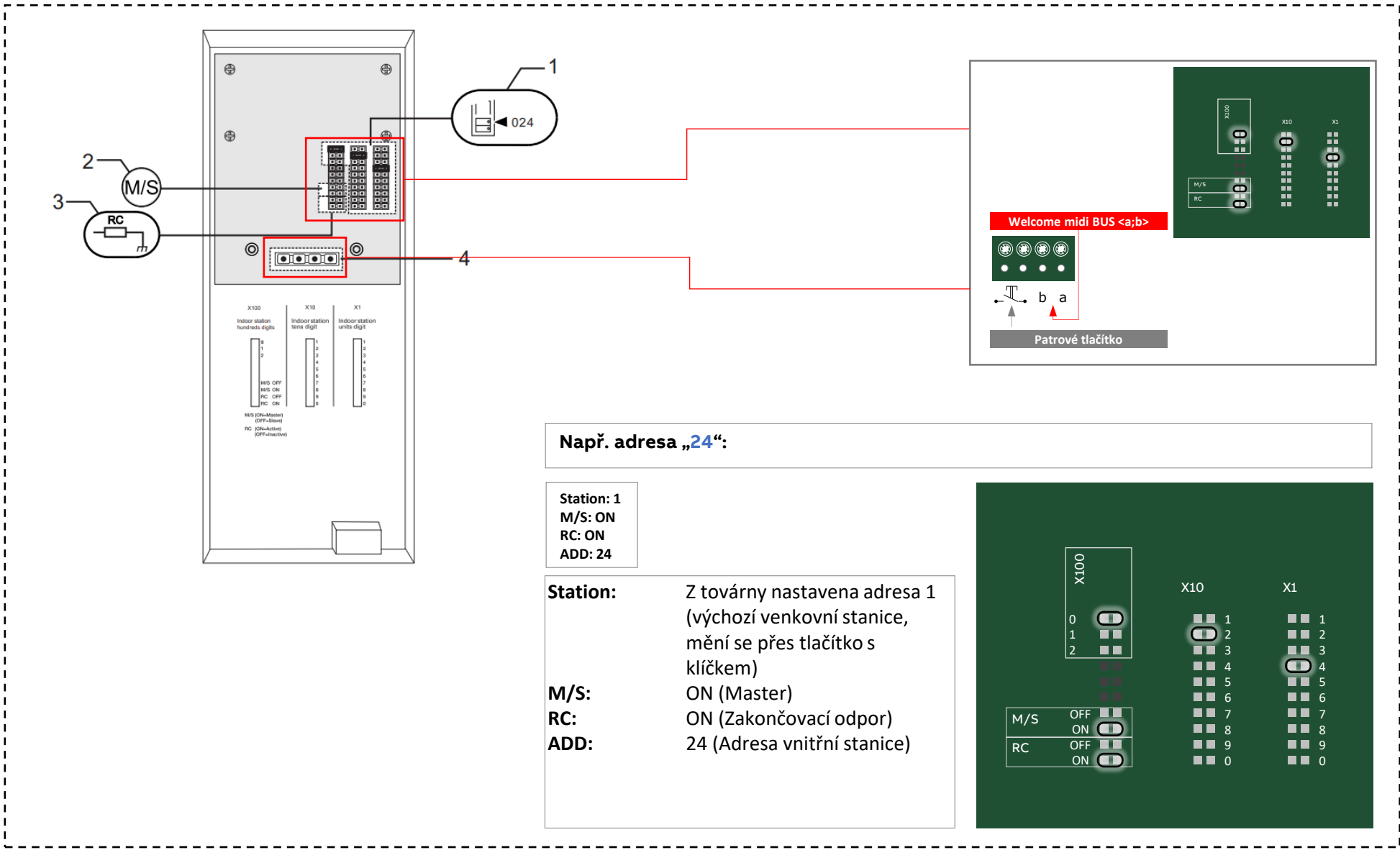

**Např. adresa „24“:**



**Station: 1**  
**M/S: ON**  
**RC: ON**  
**ADD: 24**

**Station:** Z továrny nastavena adresa 1 (výchozí venkovní stanice, mění se přes tlačítko s klíčkem)  
**M/S:** ON (Master)  
**RC:** ON (Zakončovací odpor)  
**ADD:** 24 (Adresa vnitřní stanice)

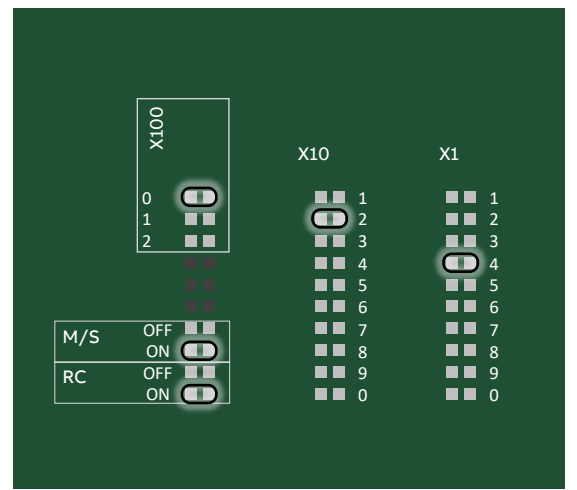

**CZ návod (karta dokumenty):**  
<https://nizke-napeti.cz.abb.com/telefon-domovni-se-sluchatkem-17910/telefon-domovni-se-sluchatkem-2tma210050w0001>


**ABB-Welcome Midi**  
**Sluchátkový telefon – nastavení adresy**

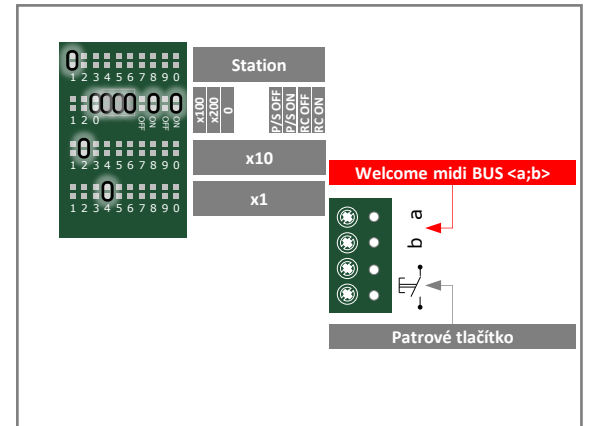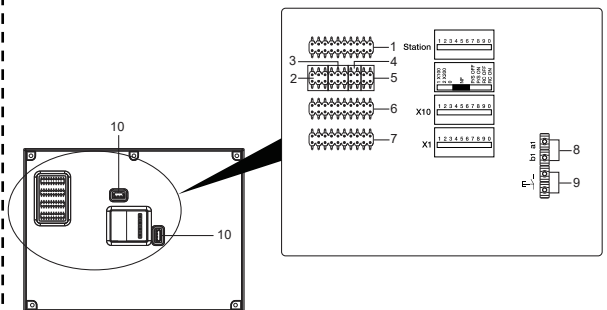

**Např. adresa „24“:**

Station: 1  
M/S: ON  
RC: ON  
ADD: 24

- Station:** Z továrny nastavena adresa 1 (výchozí venkovní stanice).
- M/S (P/S):** ON (Master neboli Primary)
- RC:** ON (Zakončovací odpor)
- ADD:** 24 (Adresa vnitřní stanice)

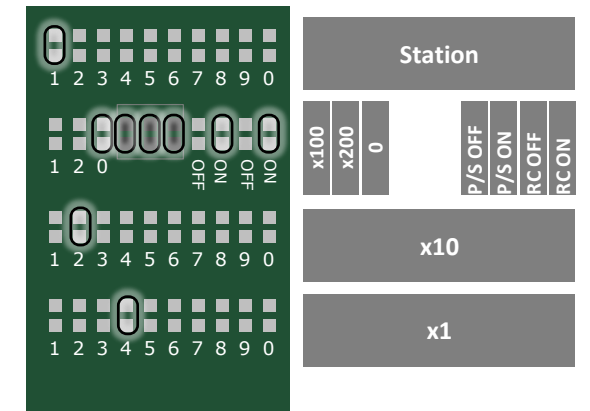

**MASTER = „Primary“; SLAVE = „Secondary“**

CZ návod (karta dokumenty):  
<https://nizke-napeti.cz.abb.com/videtelefon-s-hands-free-ovladanim-7-19551/videtelefon-s-hands-free-ovladanim-7-2tma210051w0001#>

**ABB-Welcome Midi  
7" videotelefon – nastavení adresy**