

N-6475U

Přístroj nabíjecí 2x USB

typ: 6475 U-500

(obj. č. 2CKA006400A0399)

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.
Elektrotechnika



ABB s.r.o.
Elektrotechnika

Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
<https://nizke-napeti.cz.abb.com>

Tech. podpora: +420 800 800 104
Kontaktní centrum: +420 800 312 222
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

2CKA000073B5152
19.05.2021

N-6475U (1-2021/02)

1. Důležitá upozornění

POZOR!

Práce na elektrické síti 230 V AC směji vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením práce na osvětlovacím tělese je nutné vypnout předřazené jištění.

Likvidace

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního přístroje, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.

2. Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Vstupní napětí: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Proudová spotřeba: | max. 275 mA |
| Výstupní výkon: | max. 18 W |
| Klidová spotřeba: | < 75 mW |
| Výstupy: | 1x USB typ A, 1x USB typ C |
| Výstupní napětí USB-A: | 5 V DC, max. 2,4 A |
| Výstupní napětí USB-C: | 5 V DC, max. 3 A 9 V DC, max. 2 A 12 V DC, max. 1,5 A |
| Připojovací svorky | pro vodiče 2x 1,5-2,5 mm ² |
| Stupeň krytí: | IP 20 (dle ČSN EN 60529) |
| Rozsah provozních teplot: | 0 až +35 °C |

3. Funkce a použití

Přístroj typu 6475 U-500 slouží k nabíjení mobilních koncových zařízení pomocí odpovídajícího USB kabelu (není součástí dodávky). Lze použít např. pro mobilní telefony, tablety, MP3 přehrávače apod.

Podporuje následující protokoly pro rychlonabíjení:

USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

USB-C: jako pro USB-A a navíc PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0

Nelze používat k datovému přenosu.

4. Instalace

POZOR!


Před zahájením instalace odpojte napájecí napětí!

Nesprávná instalace může vést k ohrožení života nebo k poškození elektrického zařízení; může také dojít k vážným škodám, např. v důsledku požáru.

Používejte pouze schválené nabíjecí kabely. Nevhodné kabely mohou vést k nesprávné funkci nebo k poškození přístrojů.


4.1 Připojení

K přístroji připojte vodiče podle schématu zapojení. Přístroj připevněte k instalační krabici (doporučená minimální hloubka je 40 mm).

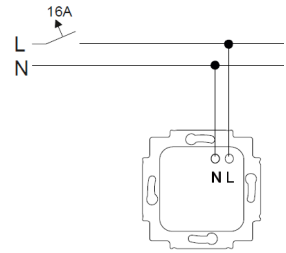

4.2 Montáž

Na přístroj přiložte rámeček a kryt. Kryt připevněte šroubem, který je k němu přibalen.

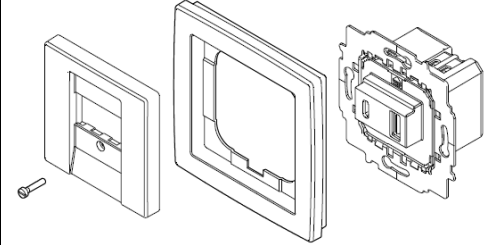

4.3 Demontáž

Odšroubujte upevňovací šroub a sejměte kryt a rámeček.