

N-5569x-E10

Zásuvka s USB nabíjením

obj. č.: 5569A-A02357 ..
5569E-A02357 ..
5569H-A02357 ..
2017-0-087. (typ. č. 20 MUCBUSB-8.)

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.
Elektro-Praga



ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
<http://www.abb.cz/elektropraga>

0073-1-8109
01.10.12

N-5569x-E10 (1-2015/03)

Tel.: +420 483 364 111
Tech. podpora: +420 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Obsah

1. Technické údaje
2. Důležitá upozornění
3. Funkce a použití
4. Připojení a montáž

1. Technické údaje

Jmenovité napětí:	250 V AC ($\pm 10\%$), 50 Hz
Jmenovitý proud:	16 A
USB výstup:	typ A
Výstupní napětí:	5 V DC $\pm 5\%$ (SELV)
Jmenovitý proud:	700 mA
Vestavná hloubka:	35 mm
Stupeň krytí (pro 5569x):	IP 40 (dle ČSN EN 60 529)
(pro 2017-0-087.):	IP 20 (dle ČSN EN 60 529)
Rozsah provozních teplot:	+5 °C až +35 °C

2. Důležitá upozornění

POZOR!

Práce na elektrické síti 230 V AC smějí vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Před montáží nebo demontáží odpojte přístroj od napětí!
Pro nabíjení používejte pouze schválené kabely. Nevhodný kabel může způsobit nesprávnou funkci nebo zničení přístroje.

Likvidace

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního přístroje, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.

3. Funkce a použití

Tento přístroj slouží k nabíjení akumulátorů mobilních koncových zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A (není součástí dodávky). USB zásuvku nelze používat k datovému přenosu.


Zásuvku 230 V AC je možné současně používat běžným způsobem.

4. Připojení a montáž


POZOR!

Před zahájením instalace odpojte napájecí napětí!

1. K přístroji zásuvky připojte vodiče. Přístroj připevněte k instalační krabici tak, aby svorky (poz. 1) směřovaly dolů.

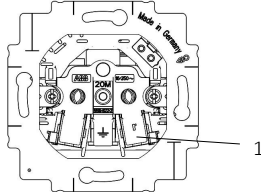

2. Do otvoru v krytu zasuněte zespu USB adaptér, aby jeho uší konec směřoval ven.

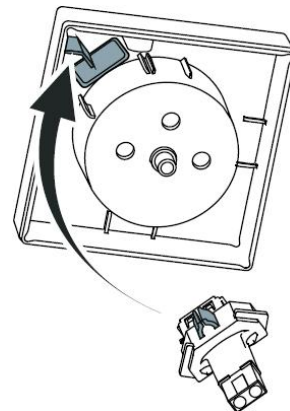

3. K přístroji přiložte rámeček, nasadte kryt a přišroubujte jej.

