


Jistič 3pólový, 6kA, charakteristika B

Kód produktu 2CDS253001R0105

Typové číslo S203-B10

Varianta 10 A

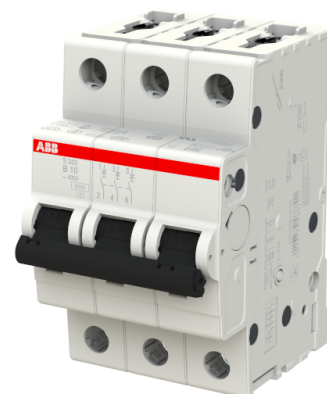

POPIS

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
 Vypínací charakteristika: B
 Počet fází (modulů): 3
 Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
 Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
 Stupeň krytí: IP 20
 Teplota okolí: -25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Utahovací moment: 2,8 Nm
 Max. průřez přípojnic: 10 mm²
 Montážní poloha: libovolná
 Napájecí strana: libovolná
 Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
 Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**

| | | |
|---|------|-----------------|
|  | 6 A | 2CDS253001R0065 |
|  | 13 A | 2CDS253001R0135 |
|  | 16 A | 2CDS253001R0165 |
|  | 20 A | 2CDS253001R0205 |
|  | 25 A | 2CDS253001R0255 |
|  | 32 A | 2CDS253001R0325 |
|  | 40 A | 2CDS253001R0405 |
|  | 50 A | 2CDS253001R0505 |
|  | 63 A | 2CDS253001R0635 |