


# Modul binárních vstupů 2násobný, zapuštěný

**Kód produktu** 2CDG510002R0011

**Typové číslo** BI-F-2.0.1

**Status** Výběh

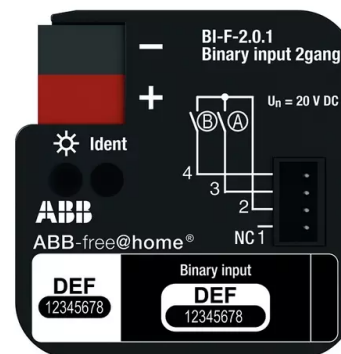

## POPIS

Konvenční spínače, pomocné anebo jakékoliv bezpotenciálové kontakty mohou být připojeny přes 2 kanály.

Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.

Dotazovací napětí pro kontakty je generováno samotným modulem.

Pro instalaci do klasických elektroinstalačních krabic.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Počet vstupů: 2

Dotazovací napětí: 20 V DC

Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 10 m (při průřezu vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>)

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (lze umístit do krabice KU)

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta** **Kód produktu**



2CDG510003R0011