


# Odpínač ONE20 v krytu IP 67, 2pólový

**Kód produktu** 1SCA135532R1001

**Typové číslo** ONE20M2G

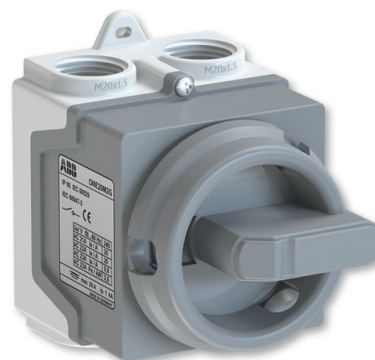

**Varianta** šedá / šedá



## POPIS

Vhodný pro bezpečné odpojení.  
Ovládací páka uzamykatelná až třemi zámky.  
Pro vnitřní i venkovní použití.  
Jednotná velikost krytu pro všechna provedení.  
Kryt odolný vůči UV záření.  
Stupeň krytí: IP 67  
Mechanická odolnost krytu: IK 09  
Pracovní teplota: -30 °C až +60 °C  
Jmenovitý tepelný proud: I<sub>th</sub> = 20 A  
Připojovací Cu vodiče: 0,75 až 4 mm<sup>2</sup>  
Připojovací svorky PE (u 2pólové verze).  
Součástí dodávky jsou 2 průchodky M20×1,5 / IP 67.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / bílá	1SCA138456R1001
 žlutá / červená	1SCA135533R1001