


Odpínač SHD200, 1fázový

Kód produktu 2CDD271111R0025

Typové číslo SHD201/25

Varianta 25 A

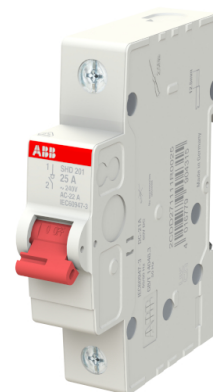

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SHD200 (pro domovní instalace).

Jmenovitý proud: 25 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x17,5mm

Jmenovité napětí: 240 V AC, 60 V DC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2 Nm

Montážní poloha: 1

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ne, pouze zámek a přípojnice

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	16 A 2CDD271111R0016
	32 A 2CDD271111R0032
	40 A 2CDD271111R0040
	50 A 2CDD271111R0050
	63 A 2CDD271111R0063