


Odpínač SHD200, 1fázový

Kód produktu 2CDD271111R0050

Typové číslo SHD201/50

Varianta 50 A

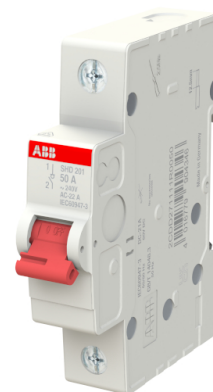

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SHD200 (pro domovní instalace).

Jmenovitý proud: 50 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x17,5mm

Jmenovité napětí: 240 V AC, 60 V DC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2 Nm





Montážní poloha: 1

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ne, pouze zámek a přípojnice

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 16 A	2CDD271111R0016
 25 A	2CDD271111R0025
 32 A	2CDD271111R0032
 40 A	2CDD271111R0040
63 A	2CDD271111R0063