


# Odpínač SHD200, 3fázový

**Kód produktu** 2CDD273111R0063

**Typové číslo** SHD203/63

**Varianta** 63 A

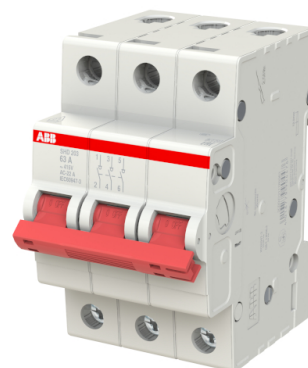

## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada SHD200 (pro domovní instalace).

Jmenovitý proud: 63 A

Počet fází (modulů): 3

Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x52,5mm

Jmenovité napětí: 415 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2 Nm

Montážní poloha: 1

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ne, pouze zámek a přípojnice

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	16 A 2CDD273111R0016
	25 A 2CDD273111R0025
	32 A 2CDD273111R0032
	40 A 2CDD273111R0040
	50 A 2CDD273111R0050

