


# Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559H-A86940 70

**Design** Levit®M

**Řazení** 6/0 (1/0)

**Varianta** titanová / kouřová černá

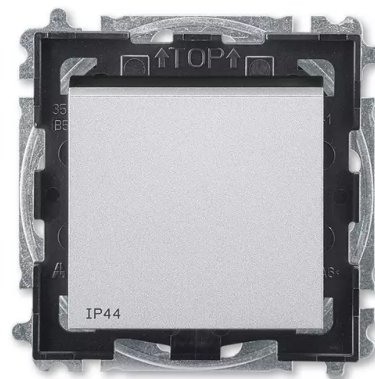

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).  
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44  
10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Onyx / Kouřová Černá	3559H-A86940 63