


# Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559T-A86940 237

**Design** Zoni®

**Řazení** 6/0

**Varianta** matná černá

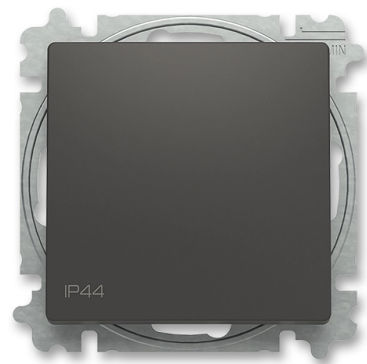

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC







Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta  | Kód produktu     |
|---|------------------|
|  Bílá        | 3559T-A86940 500 |
|  Matná Bílá | 3559T-A86940 240 |
|  Šedá      | 3559T-A86940 241 |
|  Pudrová   | 3559T-A86940 242 |
|  Olivová   | 3559T-A86940 243 |
|  Greige    | 3559T-A86940 244 |