


# Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559A-A86940 R2

**Design** Tango®

**Řazení** 6/0 (1/0)

**Varianta** vřesová červená

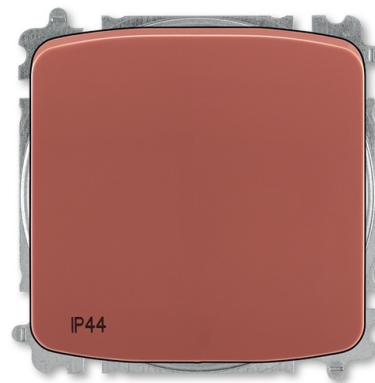

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3559A-A86940 B
 slonová kost	3559A-A86940 C
 šedá	3559A-A86940 S
 béžová	3559A-A86940 D
 hnědá	3559A-A86940 H
 kouřová šedá	3559A-A86940 S2