


# Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, stmívací pro LED žárovky, vestavný

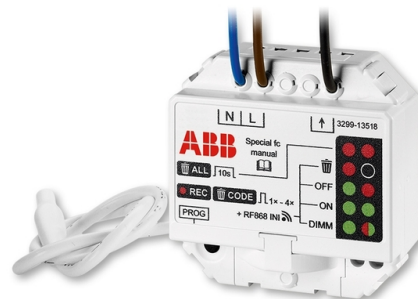

Kód produktu 3299-13518

---

## POPIS

---

Spínací prvek: tranzistor

Typ řízení: fázová regulace se spuštěním na sestupné hraně (R, C)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Lze použít jako opakovač signálu.

Max. počet kódů v paměti: 32

Pracovní teplota: -20 °C až +40 °C

Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm (lze umístit do krabice KU)

Stupeň krytí: IP 20

3vodičové zapojení

min. 3 V·A, max. 40 V·A pro stmívatelné LED žárovky nebo stmívatelné kompaktní zářivky 230V