


Přijímač radiofrekvenční (RF) s výstupem DALI, vestavný

Kód produktu 3299-19308

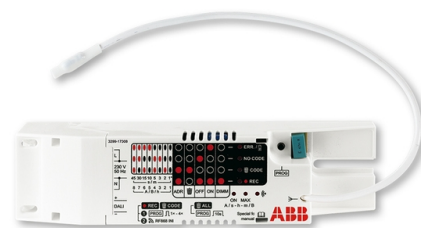

POPIS

Pro řízení svítidel vybavených předřadníky DALI, DALI-2 (max. 64 ks). V základním režimu umožňuje ovládání jedné skupiny svítidel. V případě použití univerzálního RF vysílače USB a SW asistenta je možno využít vlastností sběrnice DALI a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel.

Ovládání vysílačem v jednotlačítkovém režimu:

- opakovaný krátký stisk tlačítka = střídavě ZAP, VYP, ZAP ...
- opakovaný dlouhý stisk tlačítka = zvyšování jasu, snižování jasu, zvyšování jasu ...

Ovládání vysílačem v dvojtlačítkovém režimu:

- krátký stisk tlačítka nahoře / dole = ZAP / VYP
- dlouhý stisk tlačítka nahoře / dole = zvyšování jasu / snižování jasu

Lze použít jako opakovač signálu.

Provozní kmitočet: 868 MHz

Max. počet kódů v paměti: 50

Napájení sběrnice: max. 20,5 V / 130 mA

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vnější rozměry: 162 × 40 × 29,5 mm

Stupeň krytí: IP 20

Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	3299-17308