


# Přístroj spínací, pro spínací hodiny

Kód produktu 3292U-A00013

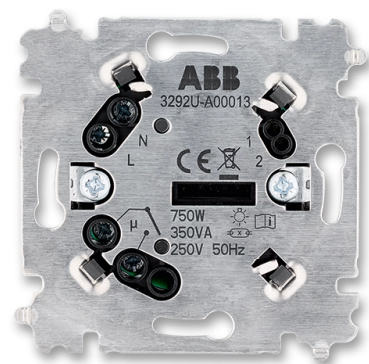

---

## POPIS

---

Pro ovládací jednotku programovatelných spínacích hodin.  
Možnost připojení bezpotenciálového kontaktu pro vzdálené ovládání.

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé s bezpečným galvanickým oddělením

Spínaný výkon: max. 2300 W pro ohmickou zátěž (AC-1), 750 W pro žárovky, 350 VA pro zářivky, 750VA pro motory (AC-15).

230 V AC, 3vodičové připojení

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>, resp. 1,5 mm<sup>2</sup> pro připojení vnějšího kontaktu).