


Kombinace jistič/chránič DS301C, 1fázový

Kód produktu 2CSR255163R1064

Typové číslo DS301C C6 A30

Varianta 6A

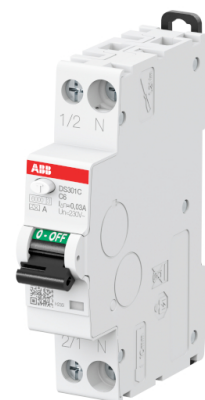

POPIS

Kombinace jistič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada DS300C.

Počet modulů/pólů: 1 (1P+N)

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: A

Možnost dovybavit příslušenstvím: Ne

Indikátor polohy kontaktů: ano

Indikátor zemní poruchy: ano

Jmenovité napětí: 230/240 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 16 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm²

Utahovací moment: 1,2 N·m

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**

| | | |
|---|-----|-----------------|
|  | 6A | 2CSR255163R1065 |
|  | 10A | 2CSR255163R1105 |
|  | 13A | 2CSR255163R1135 |
|  | 16A | 2CSR255163R1165 |
|  | 20A | 2CSR255163R1205 |
|  | 10A | 2CSR255163R1104 |
|  | 13A | 2CSR255163R1134 |
|  | 16A | 2CSR255163R1164 |
|  | 20A | 2CSR255163R1204 |

