


# Kombinace jistič/chránič DS301C, 1fázový

**Kód produktu** 2CSR255163R1065

**Typové číslo** DS301C B6 A30

**Varianta** 6A

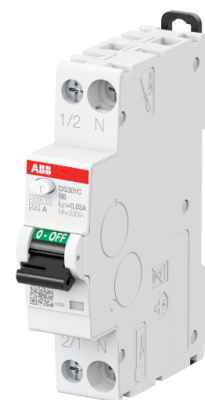

## POPIS

Kombinace jistič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada DS300C.

Počet modulů/pólů: 1 (1P+N)

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: A

Možnost dovybavit příslušenstvím: Ne

Indikátor polohy kontaktů: ano

Indikátor zemní poruchy: ano

Jmenovité napětí: 230/240 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 16 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 1,2 N·m

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta** **Kód produktu**

	10A	2CSR255163R1105
	13A	2CSR255163R1135
	16A	2CSR255163R1165
	20A	2CSR255163R1205
	6A	2CSR255163R1064
	10A	2CSR255163R1104
	13A	2CSR255163R1134
	16A	2CSR255163R1164
	20A	2CSR255163R1204

