


Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

Kód produktu 2CSR274001R1105
Typové číslo DS204M AC-B10/0,03
Varianta 10 A

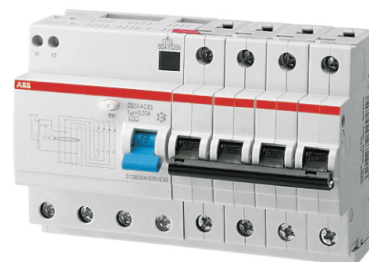

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
 Řada DS200

Počet modulů: 4

Jmenovitý proud: 10 A

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: AC

Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²






Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 20 A	2CSR274001R1205
 20 A	2CSR274001R1204
 16 A	2CSR274001R1165
 16 A	2CSR274001R1164
 10 A	2CSR274001R1104