


Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

Kód produktu 2CSR274001R1165
Typové číslo DS204M AC-B16/0,03
Varianta 16 A

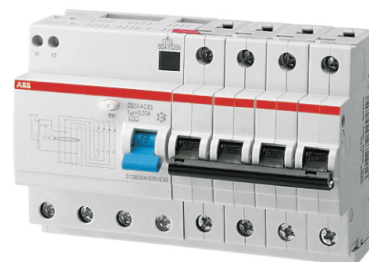






POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
 Řada DS200

Počet modulů: 4
 Jmenovitý proud: 16 A
 Vypínací charakteristika: B
 Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
 Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
 Typ: AC
 Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano
 Indikátor polohy kontaktů: Ano
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
 Stupeň krytí: IP20
 Teplota okolí: -25...+55 °C
 Skladovací teplota: -40...+70 °C
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Utahovací moment: 2,8 Nm
 Max. průřez přípojnic: 10 mm²
 Montážní poloha: libovolná
 Napájecí strana: libovolná
 Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm
 Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 20 A	2CSR274001R1205
 20 A	2CSR274001R1204
 16 A	2CSR274001R1164
 10 A	2CSR274001R1105
 10 A	2CSR274001R1104