


# Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

**Kód produktu** 2CSR254001R1255

**Typové číslo** DS204 AC-B25/0,03

**Varianta** 25 A

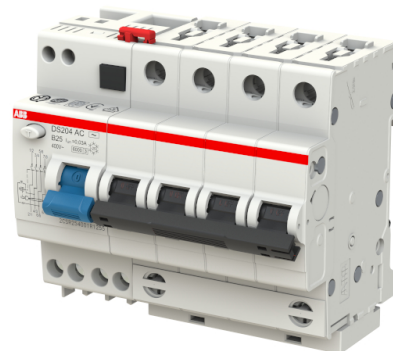

## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada DS200

Počet modulů: 4

Jmenovitý proud: 25 A

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: AC

Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 611009-2-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10 A	2CSR254001R1105
 16 A	2CSR254001R1165
 20 A	2CSR254001R1205
 32 A	2CSR254001R1325
 10 A	2CSR254001R1104
 16 A	2CSR254001R1164
20 A	2CSR254001R1204