


# Proudový chránič F200, 3fázový

**Kód produktu** 2CSF204001R1250

**Typové číslo** F204 AC-25/0,03

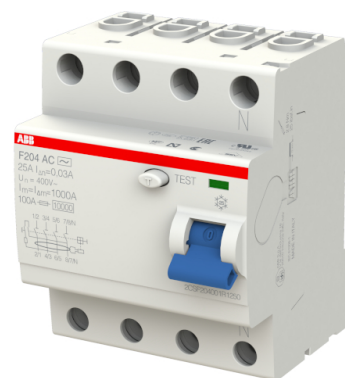

**Varianta** 25 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
 Řada F200  
 Počet modulů: 4  
 Jmenovitý proud: 25 A  
 Jmenovitý reziduální proud: 30 mA  
 Typ: AC  
 Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA  
 Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano  
 Indikátor polohy kontaktů: Ano  
 Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A  
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC  
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
 Stupeň krytí: IP20  
 Teplota okolí: -5...+40 °C  
 Skladovací teplota: -40...+70 °C  
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Utahovací moment: 2,8 Nm  
 Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
 Montážní poloha: libovolná  
 Napájecí strana: libovolná  
 Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm  
 Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 40 A	2CSF204001R1400
 63 A	2CSF204001R1630