


Proudový chránič F200, 3fázový

Kód produktu 2CSF204001R3250

Typové číslo F204 AC-25/0,3

Varianta 25 A

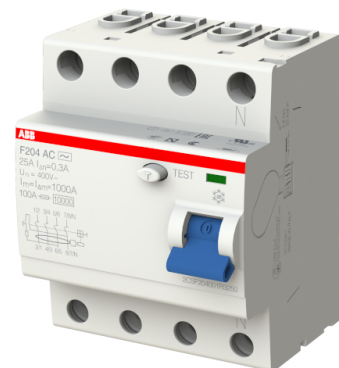

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada F200

Počet modulů: 4

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 300 mA

Typ: AC

Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA

Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -5...+40 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 40 A	2CSF204001R3400
 63 A	2CSF204001R3630

