

Prvek ovládací 3-/6násobný s IR rozhraním, zapuštěný


Kód produktu 2CKA006320A0018

Typové číslo 6320/30-83-500

Design Busch-triton®

Varianta hliníková stříbrná

Status Výběh

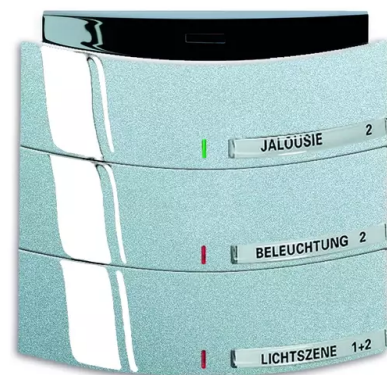

POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.

S popisovým polem.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace

Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo

Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š): 85 x 90 mm

Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Future® linear.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Alabastrová	2CKA006320A0014
 Palladium	2CKA006320A0020
 Šampaňská Metaliza	2CKA006320A0016