


# Prvek ovládací 6násobný s 5násobným univerzálním vstupem, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006115A0454

**Typové číslo** 6108/60-500

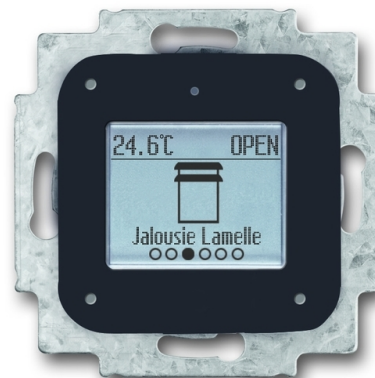

---

## POPIS

---

Ovládací prvek s maximálně 6 funkcemi a s podružným termostatem (zobrazuje aktuální hodnoty, nelze ovládat vytápění / chlazení).

S integrovanou sběrnicou spojkou a snímačem teploty.

Možnost nastavení primární funkce.

Stavový řádek pro indikaci / zobrazení provozních stavů.

Se zobrazením nastavené a měřené teploty.

Univerzální vstup:

- maximálně 5 binárních vstupů
- 4 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V
- 2 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V a externím snímačem teploty Pt 1000 / T6226 / DP4-T-1.

Připojení ke sběrnici KNX: příloženou sběrnicovou svorkovnicí

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty

LCD displej: zobrazuje ovládací prvky a provozní stavy.

Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA

Vstupy: 5x binární vstup s vlastním dotazovacím napětím

Signální výstup: 1, 0-10 V (pasivní)

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C