


Přístroj regulátoru pro předřadníky 1 - 10 V, pro krátkocestné ovládání

Kód produktu 2CKA006550A0042

Typové číslo 6550 U-101-500

Status Výběh

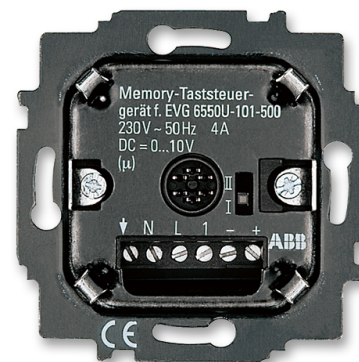

POPIS

Paměť hodnoty jasu. Integrovaný omezovač zapínacího proudu. Přepínač provozního režimu (normální; tlačítkový - při krátkém / delším stisku reléový výstup sepne na okamžik / po dobu stisku). Pro elektronické předřadníky s rozhraním 1 - 10 V DC. Z důvodu vyšších zapínacích proudů se doporučuje pro více než 5 předřadníků použít pomocné relé. Max. řídicí proud: 50 mA DC Svítidlo lze spínat i regulovat z dalších míst osazených zapínacím ovládačem (řazení 1/0). Lze využít rovněž komfortní časovací ovladač Busch-Timer®.

4 A ($\cos \varphi = 0,9$), 3 A ($\cos \varphi = 0,5$)

700 W/ V·A, 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemostřovat kontakt ovládače).

Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.