


# Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Kód produktu 2CKA006599A3026

Typové číslo 2116/11 U

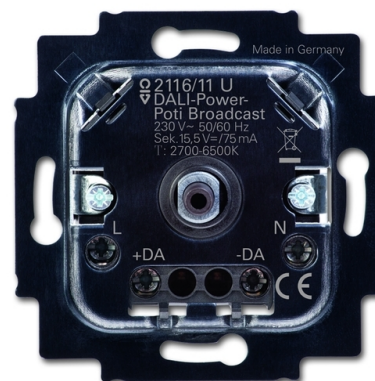

## POPIS

Pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.

Pro regulaci barevné teploty bílého světla svítidel s předřadníkem DALI s funkcí „tunable white“ odpovídající ČSN EN 62386-209 (Zařízení Typ 8).

Rozsah regulace barevné teploty (teplota chromatičnosti): 2 700 - 6 500 K

Zvýšená citlivost nastavení při pomalém otáčení.

Integrované orientační LED osvětlení (18 volitelných barev nebo vypnuté) pro přizpůsobení krytu (nelze použít pro designovou řadu Impuls).

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Délka vedení DALI: max. 300 m (průřez žil 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>)

Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná

Základní úroveň jasu: minimální nebo předvolitelná

V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI (15,5 V DC / 75 mA) až pro 37 zařízení DALI (příp. lze paralelně zapojit až tři aktivní potenciometry pro napájení až 111 zařízení DALI).

V pasivním režimu se přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka.

Paralelní propojení potenciometrů: až 3 ks v aktivním režimu nebo až 5 ks v pasivním režimu

Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

Vlastní spotřeba: max. 2,5 W

4vodičové připojení (v pasivním režimu 2vodičové)

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Orientační LED osvětlení nelze použít u krytů designové řady Impuls.