


Rozhraní tlačítkové 1- / 2násobné, zapuštěné

Kód produktu 2CKA006133A0225

Typové číslo 6108/06-AP-500

Varianta 1-/2násobné

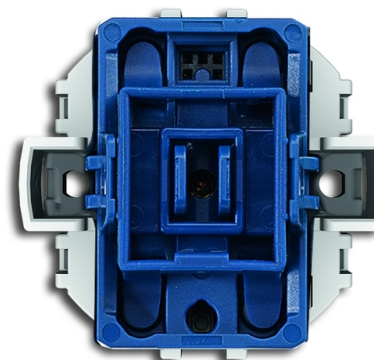

POPIS

S integrovanou sběrniceovou spojkou a přiloženým nosným třmenem.
Pro včlenění klasických tlačítkových ovládačů do systémové elektrické instalace ABB i-bus® KNX, se střední polohou.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrniceovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 24 V DC \pm 5 V

Počet vstupů: 2

Dotazovací napětí kontaktů spínačů 24 V je odvozeno z napětí na sběrnici KNX.

Stupeň krytí: IP 20


Rozsah pracovních teplot: -5°C až $+45^{\circ}\text{C}$

Rozměry (v x š x h): 53 x 45 x 28 mm

Pouze pro kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652.

K tomu je nutné použít zdarma dodávané přídržné desky BJE – nutno uvést do objednávky.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2-/4násobné	2CKA006133A0227