


H65P08X120750

rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

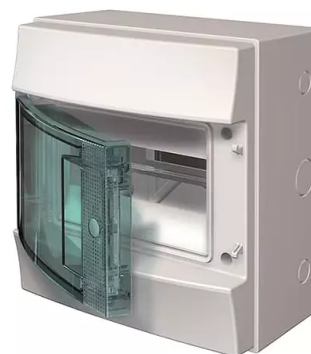

Kód produktu 1SLM006500A2211

Typové číslo H65P08X120750

Varianta 8 modulů

POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: ---

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 1

Počet modulů: 8 (8x1)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 232×250×154

Pro více informací: [H65P08X120750 \(abb.com\)](https://www.abb.com)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	4 moduly	1SLM006500A2210
	12 modulů	1SLM006500A2212
	18 modulů	1SLM006500A2213
	24 modulů	1SLM006500A2214
	36 modulů	1SLM006500A2215
	36 modulů	1SLM006500A2216
	48 modulů	1SLM006500A2217
	54 modulů	1SLM006500A2218
	72 modulů	1SLM006500A2219