


Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299T-A02182 242

Design Zoni®

Varianta pudrová

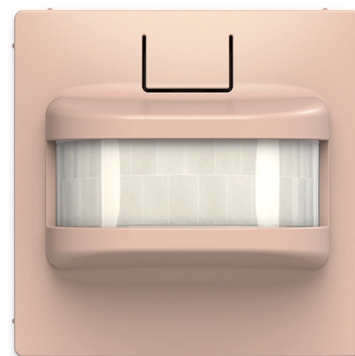

POPIS







Úhel pokrytí: cca 180° (2 snímací roviny)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3299T-A02182 500
 Matná Bílá	3299T-A02182 240
 Šedá	3299T-A02182 241
 Olivová	3299T-A02182 243
 Greige	3299T-A02182 244
 Matná Černá	3299T-A02182 237