


# Snímač pohybu se selektivní čočkou Busch- Wächter® 180 UP Standard

**Kód produktu** 2CKA006132A0377

**Typové číslo** 6122/10-82-500

**Design** Future® linear, Solo®, Solo® carat

**Varianta** slonová kost

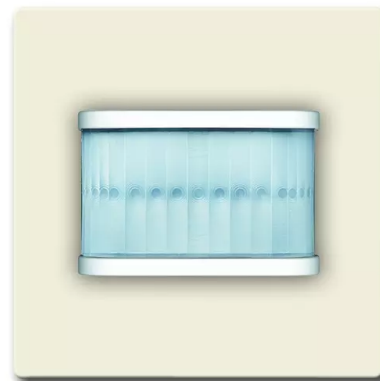

## POPIS

Čtyřkanálový snímač pohybu s integrovanou sběrníkovou spojkou.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Dosah: čelně 6 m, bočně 6 m. Úhel záběru 180°

Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx až 500 lx

Montážní výška: 1,1 m







Montážní poloha: svislá

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až 45 °C

Rozměry (v x š x h): 63 x 63 x 30 mm

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracitová	2CKA006132A0376
 Hliníková Stříbrná	2CKA006132A0378
 Studio Bílá	2CKA006132A0379
 Ušlechtilá Ocel	2CKA006132A0385
 Mechová Bílá	2CKA006132A0380
 Mechová Černá	2CKA006132A0381