


Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006134A0332

Typové číslo 6128/28-82-500

Design Future® linear, Solo®, Solo® carat

Varianta slonová kost

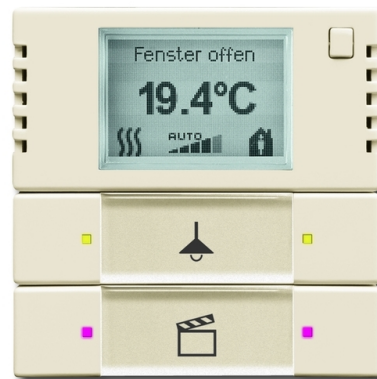

POPIS

Využívá inovativní barevnou koncepci.

S popisovým polem.

Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace.

Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilů, ve spojení s akčními členy topení.

Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.

Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2- a 4trubkovém

provedení a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, také pro nastavení režimu topení a požadované teploty

LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty,

data a času.

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š): 63 x 63 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	2CKA006134A0331
 hliníková stříbrná	2CKA006134A0333
 studio bílá	2CKA006134A0334
 ušlechtilá ocel	2CKA006134A0335
 mechová bílá	2CKA006134A0338
 mechová černá	2CKA006134A0339