


Přepínač střídavý dvojitý IP 44, bezšroubové svorky

Kód produktu 3559A-A52940 D

Design Tango®

Řazení 6+6 (6+1)

Varianta béžová

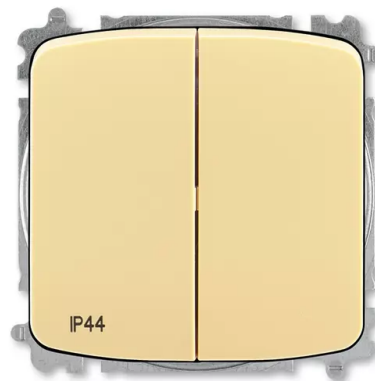

POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3559A-A52940 B
 Slonová Kost	3559A-A52940 C
 Šedá	3559A-A52940 S
 Hnědá	3559A-A52940 H
 Kouřová Šedá	3559A-A52940 S2
 Vřesová Červená	3559A-A52940 R2