


Přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího

Kód produktu 3559-A53345

Řazení 6+6/0 (6+1/0)

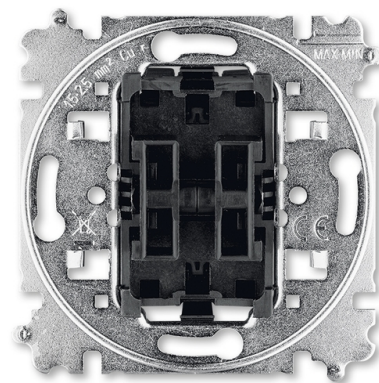

POPIS

Vestavná hloubka: 25 mm

10 AX / 10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Doutnavku nelze použít.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.