


# Přepínač střídavý dvojitý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3558E-A52940 01

**Design** Time®, Element®

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** bílá / ledová bílá

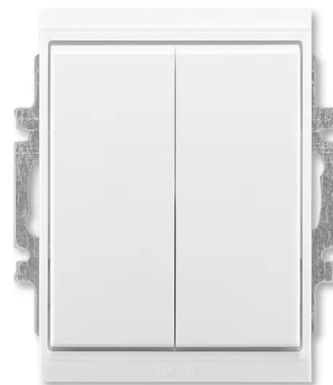

## POPIS

10 AX, 250 V AC




Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Bílá / Bílá	3558E-A52940 03
	Titanová	3558E-A52940 08
	Šampaňská	3558E-A52940 33