


# Přístroj přepínače střídavého dvojitého

Kód produktu 3559-A52345

Řazení 6+6 (6+1)

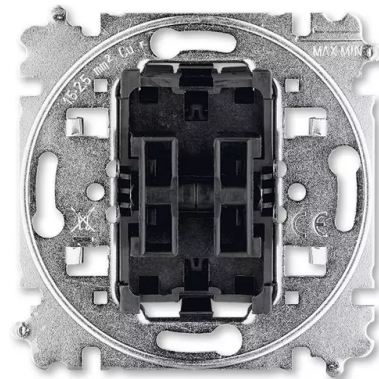

---

## POPIS

---

Vestavná hloubka: 25,5 mm

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Doutnavku nelze použít.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.