


Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu

Kód produktu 3299E-A23108 33

Design Time®, Time® Arbo

Varianta šampaňská

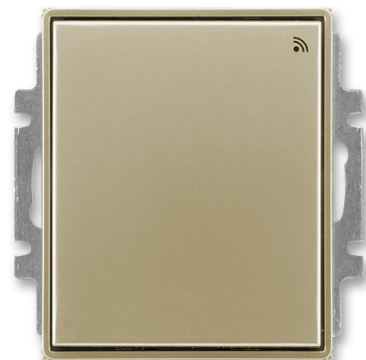

POPIS

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů.

Možnost ovládání v jednotlačítkovém nebo v dvojtlačítkovém módu.

Stiskem horní / dolní části hmatníku se připojené světlo rozsvítí / zhasne.

Přístroj lze použít pro zvýšení počtu ovládacích míst bez nutnosti úprav elektroinstalace: stávající klasický spínač se nahradí tímto přístrojem a na další požadovaná místa se upevní vysílač (např. 3299A-A11908). V instalační krabici musí být k dispozici střední vodič (N).

Přístroj lze rovněž ovládat ručním vysílačem.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2300 W).

Pro mn halogenové žárovky připojené přes transformátor (1750 V·A).

Pro zářivky s kompenzací 64 µF (500 V·A), 16 A při AC-1

Lze použít jako opakovač signálu.

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz

Spínací prvek: relé

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

3vodičové připojení

230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	3299E-A23108 01
 bílá / bílá	3299E-A23108 03
 titanová	3299E-A23108 08
 lungo / mléčná bílá	3299E-A23108 26
 starostříbrná	3299E-A23108 32
 antracitová	3299E-A23108 34
 ocelová	3299E-A23108 36