


# Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu

**Kód produktu** 3299E-A23108 34

**Design** Time®, Time® Arbo

**Varianta** antracitová

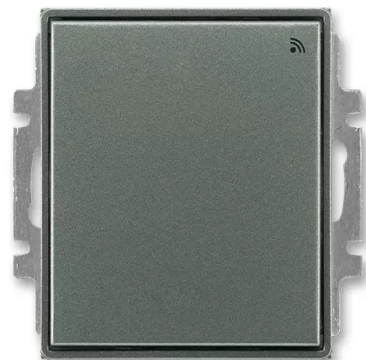

## POPIS

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů.

Možnost ovládání v jednotlačítkovém nebo v dvojtlačítkovém módu.

Stiskem horní / dolní části hmatníku se připojené světlo rozsvítí / zhasne.

Přístroj lze použít pro zvýšení počtu ovládacích míst bez nutnosti úprav elektroinstalace: stávající klasický spínač se nahradí tímto přístrojem a na další požadovaná místa se upevní vysílač (např. 3299A-A11908). V instalační krabici musí být k dispozici střední vodič (N).

Přístroj lze rovněž ovládat ručním vysílačem.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2300 W).

Pro mn halogenové žárovky připojené přes transformátor (1750 V·A).

Pro zářivky s kompenzací 64  $\mu$ F (500 V·A), 16 A při AC-1

Lze použít jako opakovač signálu.

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz

Spínací prvek: relé

Pracovní teplota:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$







3vodičové připojení

230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	3299E-A23108 01
 bílá / bílá	3299E-A23108 03
 titanová	3299E-A23108 08
 starostříbrná	3299E-A23108 32
 šampaňská	3299E-A23108 33
 ocelová	3299E-A23108 36