


Přístroj stmívače pro krátkocestné ovládání

Kód produktu 2CKA006560A1205

Typové číslo 6560 U-101

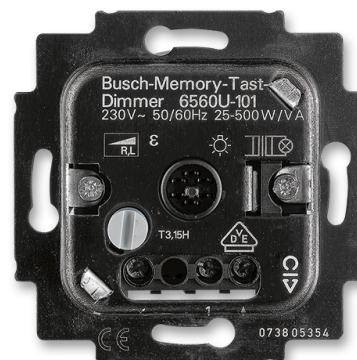

POPIS

Paměť hodnoty jasu.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor 20-500 W/ V·A, Svítidlo lze spínat i regulovat z dalších míst osazených zapínacím ovládačem (řazení 1/0).

min. 20 W/V·A, max. 500 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Kryt může být osvětlen doutnavkou (je zabudována v krytu určitých designových řad).

Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).

Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.

Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).